

PABA WH/23

Artikelnummer: 1013779

De afbeelding toont de variant PABA.../15 in de kleur wit



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1013779>

Insteekschildje, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter,
montagetechniek: over de ader schuiven, kabeldiameter: 1,5-35 mm,
Schrijfvlak: 23 x 4 mm

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 013967
sales group	B110
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 129 (PC-2007)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

Opmerking	codeerbaar met CMS
lengte (b)	23 mm
breedte (a)	4 mm
kleur	wit
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-15 °C ... 65 °C
materiaal	ABS

aantal afzonderlijke schildjes

20

Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets

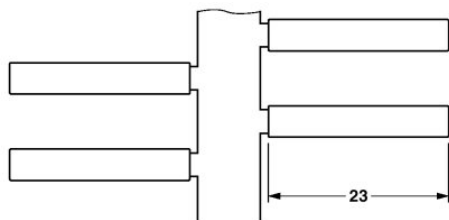

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden