

## UPCV3K 4-G-7,62


Artikelnummer: 1838381



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1838381>

stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 1, rastermaat: 7,62 mm, Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd! Bevestigingsflens: toebehoren, artikelnr. 1881202

### Commerciële gegevens

EAN	
sales group	A216
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 441 (CAT-3-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

kleur	grijs
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

#### Technische gegevens

belastingstroom maximaal	20 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm <sup>2</sup> )
--------------------------	---

isolatiemateriaalgroep	I
open zijwand	nein
aantal polen	1

### Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

### Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>Codering</b>		
0824997	ZB 7,62 CUS	Zackband, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 7,62 mm, Schrijfvlak: 10,5 x 7,5 mm
1054000	ZB 7,62:UNBEDRUCKT	Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 7,62 mm, Schrijfvlak: 10,5 x 7,5 mm
<b>gereedschap</b>		
1205053	SZS 0,6X3,5	Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, geïsoleerd, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip
<b>montage</b>		
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Montagerail, profielgetrokken, hoge uitvoering, ongeboord, dikte: 1,5 mm, materiaal: aluminium, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/15

1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, dikte: 1,5 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte 15 mm, breedte 35 mm, lengte: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1881202	UPCV3K-F	<b>Bevestigingseindplaat</b> , wordt links en rechts van de UPCV3K 4-G-7,62 bevestigd, voor een betrouwbare bevestiging van de stekers met schroefflens

**stekers/adapters**

1600027	CP-HCC 4	Polarisatieprofiel, kleur: rood
---------	----------	---------------------------------

**Aanvullende producten**

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
---------	--------------	--------------

**algemeen**

1848892	PC 4 HV/ 2-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 2, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1882379	PC 4 HV/ 2-STF-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 2, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1882382	PC 4 HV/ 3-STF-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 3, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1880122	PC 4 HV/ 7-STF-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 7, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1880135	PC 4 HV/ 8-STF-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 8, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1880148	PC 4 HV/ 9-STF-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 9, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1880151	PC 4 HV/10-STF-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 10, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

1880164	PC 4 HV/11-STF-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 11, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1880177	PC 4 HV/12-STF-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 12, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1804904	PC 4/ 2-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 2, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1828249	PC 4/ 2-STF-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 2, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1804917	PC 4/ 3-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 3, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1828252	PC 4/ 3-STF-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 3, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1804920	PC 4/ 4-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 4, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1828265	PC 4/ 4-STF-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 4, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1804933	PC 4/ 5-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 5, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1828278	PC 4/ 5-STF-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 5, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1804946	PC 4/ 6-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 6, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1828281	PC 4/ 6-STF-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 6, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1804959	PC 4/ 7-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 7, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1828294	PC 4/ 7-STF-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 7, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1804962	PC 4/ 8-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 8, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1828304	PC 4/ 8-STF-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 8, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin


1804975	PC 4/ 9-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 9, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1828317	PC 4/ 9-STF-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 9, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1804988	PC 4/10-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 10, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1828320	PC 4/10-STF-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 10, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1804991	PC 4/11-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 11, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1828333	PC 4/11-STF-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 11, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1805000	PC 4/12-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 12, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1827583	PC 4/12-STF-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 12, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1840191	PCC 4/ 2-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 2, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: crimpaansluiting, kleur: groen, Bijbehorende crimp-buscontacten met gegevens over de stroom [A] en het aderdoorsnedebereik [mm <sup>2</sup> ]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = bandcontacten
1840188	PCC 4/ 3-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 3, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: crimpaansluiting, kleur: groen, Bijbehorende crimp-buscontacten met gegevens over de stroom [A] en het aderdoorsnedebereik [mm <sup>2</sup> ]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = bandcontacten
1840175	PCC 4/ 4-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 4, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: crimpaansluiting, kleur: groen, Bijbehorende crimp-buscontacten met gegevens over de stroom [A] en het aderdoorsnedebereik [mm <sup>2</sup> ]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = bandcontacten

1840162	PCC 4/ 5-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 5, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: crimpaansluiting, kleur: groen, Bijbehorende crimp-buscontacten met gegevens over de stroom [A] en het aderdoorsnedebereik [mm <sup>2</sup> ]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = bandcontacten
1840159	PCC 4/ 6-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 6, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: crimpaansluiting, kleur: groen, Bijbehorende crimp-buscontacten met gegevens over de stroom [A] en het aderdoorsnedebereik [mm <sup>2</sup> ]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = bandcontacten
1840146	PCC 4/ 7-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 7, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: crimpaansluiting, kleur: groen, Bijbehorende crimp-buscontacten met gegevens over de stroom [A] en het aderdoorsnedebereik [mm <sup>2</sup> ]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = bandcontacten
1840133	PCC 4/ 8-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 8, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: crimpaansluiting, kleur: groen, Bijbehorende crimp-buscontacten met gegevens over de stroom [A] en het aderdoorsnedebereik [mm <sup>2</sup> ]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = bandcontacten
1840120	PCC 4/ 9-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 9, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: crimpaansluiting, kleur: groen, Bijbehorende crimp-buscontacten met gegevens over de stroom [A] en het aderdoorsnedebereik [mm <sup>2</sup> ]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = bandcontacten
1840117	PCC 4/10-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 10, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: crimpaansluiting, kleur: groen, Bijbehorende crimp-buscontacten met gegevens over de stroom [A] en het aderdoorsnedebereik [mm <sup>2</sup> ]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = bandcontacten
1840104	PCC 4/11-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 11, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: crimpaansluiting, kleur: groen, Bijbehorende crimp-buscontacten met gegevens over de stroom [A] en het aderdoorsnedebereik [mm <sup>2</sup> ]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = bandcontacten

1840094	PCC 4/12-ST-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 12, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: crimpaansluiting, kleur: groen, Bijbehorende crimp-buscontacten met gegevens over de stroom [A] en het aderdoorsnedebereik [mm <sup>2</sup> ]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = bandcontacten
---------	------------------	--

## Tekeningen

### Maatschets

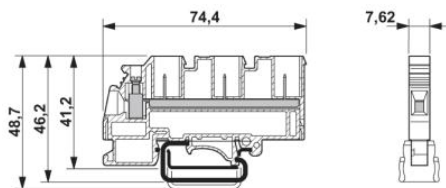

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden