

SP 4/ 3

Artikelnummer: 3042900

De afbeelding toont de 6-polige variant

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3042900>

Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 3,
doorsnede: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, breedte: 18,6 mm,
hoogte: 41,5 mm, kleur: grijs

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 956257
sales group	A671
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 417 (CAT-3-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Afmetingen

breedte	18,6 mm
lengte	21 mm
hoogte	41,5 mm

Technische gegevens

belastingsstroom maximaal	32 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm ²)
test-stootspanning	8 kV

vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III
isolatiemateriaalgroep	I
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 61984
nominale stroom I_N	32 A
nominale spanning U_N	800 V
open zijwand	nein
aantal polen	3

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,08 mm ²
max. aderdoorsnede massief	6 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	28
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	10
min. aderdoorsnede soepel	0,08 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	4 mm ²
min. soepele aderdoorsnede AWG	28
Max. soepele aderdoorsnede in AWG	12
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	4 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	4 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	0,5 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	1 mm ²
aansluitmethode	veerdrukaansluiting
striplengte	10 mm
teststift	A4

Toelatingen

toelatingen

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, IECEE CB Scheme

aangevraagde toelatingen:

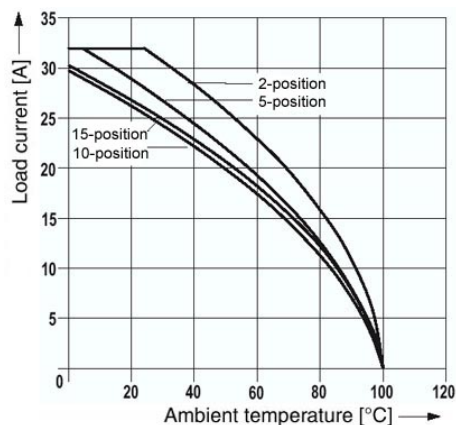
Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
montage		
3040559	PR	Vergrendeling, aantal polen: 1, kleur: oranje
3040630	PR/2	Vergrendeling, aantal polen: 2, kleur: oranje
3040614	PRZ	Vergrendeling, breedte: 5,2 mm, lengte: 3 mm, aantal polen: 2, kleur: oranje
3040591	PSH 3- 6	Schermaansluitklem, kleur: zwart
3040601	PSH 5-10	Schermaansluitklem, kleur: zwart
3040627	PZ/2	Trekontlasting, aantal polen: 2, kleur: zwart
3040643	PZ/4	Trekontlasting, aantal polen: 4, kleur: zwart
stekers/adapters		
3002885	ISH 4/0,5	Isolatiehuls, kleur: grijs
3002898	ISH 4/1,0	Isolatiehuls, kleur: zwart

Tekeningen

diagram

Deratingcurve voor de veerdrukklem met alle stekervarianten
SP 4/...

schakelschema



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden