

SPV 2,5/ 1-R GNYE

Artikelnummer: 3041105



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3041105>

Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1,
doorsnede: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm,
hoogte: 34 mm, kleur: groen-geel

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 055079
sales group	A671
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 421 (CAT-3-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Productbeschrijving

Connectorelement rechts, behuizing links met vergrendelnokken, rechts gesloten met afdekkap

Technische gegevens

Afmetingen

breedte	5,2 mm
lengte	23,4 mm
hoogte	34 mm

Technische gegevens

belastingstroom maximaal	24 A (bij een aderdoorsnede van 2,5 mm ²)
test-stootspanning	6 kV
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III
isolatiemateriaalgroep	I
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 61984
nominale stroom I _N	24 A
nominale spanning U _N	500 V
open zijwand	nein
aantal polen	1

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,08 mm ²
max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	28
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
min. aderdoorsnede soepel	0,08 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. soepele aderdoorsnede AWG	28
Max. soepele aderdoorsnede in AWG	14
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	2,5 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	0,5 mm ²
aansluitmethode	veerdrukaansluiting
striplengte	10 mm
teststift	A3

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
---------	--------------	--------------

Eindplaten

3036725	DP PS-5	Opvulplaat, kleur: rood
---------	---------	-------------------------

montage

3041862	PRV/2	Vergrendeling, aantal polen: 2, kleur: oranje
3040591	PSH 3- 6	Schermaansluitklem, kleur: zwart
3040601	PSH 5-10	Schermaansluitklem, kleur: zwart
3040627	PZ/2	Trekontlasting, aantal polen: 2, kleur: zwart
3040643	PZ/4	Trekontlasting, aantal polen: 4, kleur: zwart

stekers/adapters


0201731	MPS-IH BK	Isolatiehuls, kleur: zwart
0201689	MPS-IH BU	Isolatiehuls, kleur: blauw
0201702	MPS-IH GN	Isolatiehuls, kleur: groen
0201728	MPS-IH GY	Isolatiehuls, kleur: grijs
0201676	MPS-IH RD	Isolatiehuls, kleur: rood
0201663	MPS-IH WH	Isolatiehuls, kleur: wit
0201692	MPS-IH YE	Isolatiehuls, kleur: geel
0201744	MPS-MT	Teststekers
3030983	PS-5	Testadapter, kleur: rood
3038723	PS-5/2,3MM RD	Teststekers, kleur: rood
0201647	RPS	Verloopsteker, kleur: grijs

Tekeningen

schakelschema



schematekening

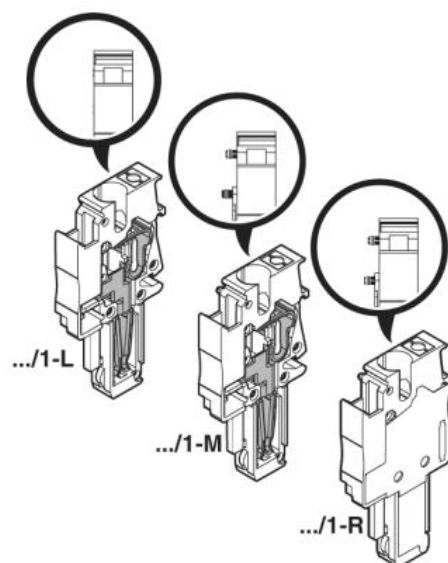

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden