

QP 1,5/ 1-M

Artikelnummer: 3051043

De afbeelding toont verschillende varianten van het product (linker-, midden- en rechterelement) in verschillende kleuren



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3051043>

Connector, aansluitmethode: snelaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, breedte: 5,2 mm, hoogte: 40 mm, kleur: grijs

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 082891
sales group	A771
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 425 (CAT-3-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Productbeschrijving

Connectorelement gecentreerd, behuizing links met vergrendelnokken, rechts geopend zonder afdekkap

Technische gegevens

Afmetingen

breedte	5,2 mm
lengte	20 mm
hoogte	40 mm

Technische gegevens

belastingstroom maximaal	17,5 A (bij een aderdoorsnede van 1,5 mm ²)
test-stootspanning	6 kV
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III
isolatiemateriaalgroep	I
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 61984
nominale stroom I _N	17,5 A
nominale spanning U _N	500 V
aantal polen	1

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,25 mm ²
max. aderdoorsnede massief	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	16
min. aderdoorsnede soepel	0,25 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm ²
min. soepele aderdoorsnede AWG	24
Max. soepele aderdoorsnede in AWG	16
aansluitmethode	snelaansluiting
materiaal aderisolatie	PVC / PE
opbouw litzen volgens VDE 0295 / kleinste draaddiameter	VDE 0295 kl. 1-5

Toelatingen



toelatingen

CSA, cULus Recognized, GL

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
---------	--------------	--------------

Eindplaten

3036725	DP PS-5	Opvulplaat, kleur: rood
---------	---------	-------------------------

gereedschap

1204517	SZF 1-0,6X3,5	Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip
---------	---------------	--

stekers/adapters


0201731	MPS-IH BK	Isolatiehuls, kleur: zwart
0201689	MPS-IH BU	Isolatiehuls, kleur: blauw
0201702	MPS-IH GN	Isolatiehuls, kleur: groen
0201728	MPS-IH GY	Isolatiehuls, kleur: grijs
0201676	MPS-IH RD	Isolatiehuls, kleur: rood
0201663	MPS-IH WH	Isolatiehuls, kleur: wit
0201692	MPS-IH YE	Isolatiehuls, kleur: geel
0201744	MPS-MT	Teststekers
3030983	PS-5	Testadapter, kleur: rood
3038723	PS-5/2,3MM RD	Teststekers, kleur: rood
0201647	RPS	Verloopsteker, kleur: grijs

Tekeningen

schakelschema



schematekening

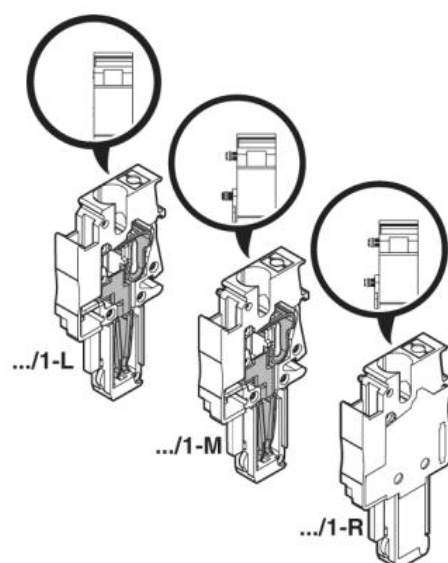

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden