


HV M8/1

Artikelnummer: 3049301

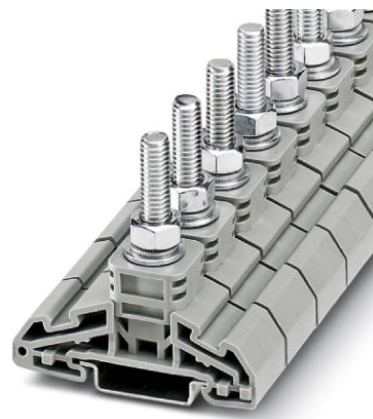

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3049301>

Verbindingselementen voor hoge stromen,
aansluitmethode: boutaansluiting, doorsnede: 2,5 mm² - 50 mm²,
AWG: 14 - 1/0, breedte: 21 mm, hoogte: 63,5 mm, kleur: grijs,
montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	A006
VPE	25 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 463 (CAT-3-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

aantal etages	1
aantal aansluitingen	1
kleur	grijs
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Afmetingen

lengte	67 mm
breedte	21 mm
hoogte	63,5 mm
hoogte NS 35/7,5	66 mm
hoogte NS 35/15	73,5 mm

Technische gegevens

test-stootspanning	8 kV
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III
isolatiemateriaalgroep	I
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-1
nominale stroom I_N	150 A
nominale spanning U_N	1000 V
open zijwand	nein

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	2,5 mm ²
max. aderdoorsnede massief	50 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	50 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	14
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	1/0
schroefdraad	M8
min. aandraaimoment	6 Nm
max. aandraaimoment	12 Nm
aansluitmethode	boutaansluiting
aansluiting overeenkomstig norm	DIN 46234
min. doorsnede	2,5 mm ²
max. doorsnede	50 mm ²
boutdiameter	8 mm
min. aandraaimoment	6 Nm
max. aandraaimoment	12 Nm
aansluiting overeenkomstig norm	DIN 46235
min. doorsnede	6 mm ²

max. doorsnede	35 mm ²
boutdiameter	8 mm
min. aandraaimoment	6 Nm
max. aandraaimoment	12 Nm

Toelatingen



toelatingen

cCSAus, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
3049369	HV M8/1-VS 2	Verbindingselement, aantal polen: 2, kleur: zilverkleurig
3049372	HV M8/1-VS 3	Verbindingselement, aantal polen: 3, kleur: zilverkleurig
montage		
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Montagerail, ongeboord, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, geboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m

1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
---------	--------------------------------	--

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden