

VS-SCRJ-POF-FA-IP20

Artikelnummer: 1654879

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1654879>

Glasvezelconnector SCRJ, IP20, duplex, met snelaansluittechniek, voor polymeervezel 980/1000 µm, voor afzonderlijke aderdiameters 2,2 mm

Ethernet

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

| | |
|-----------------------|--|
| EAN |  4 046356 028844 |
| sales group | D522 |
| VPE | 1 Pcs. |
| Douanetarief | 85367000 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |
| Zie cataloguspagina | Pagina 127 (CAT-2-2013) |

Technische gegevens

Mechanische gegevens

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| aantal polen | 2 |
| stekerbeeld | SCRJ overeenkomstig IEC 61754-24 |
| vezeltype | POF-vezel A4A |
| vezel | 980/1000 µm |
| diameter geleiderhuls | 2,50 mm |
| steekcycli | ≥ 1000 |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| kleur | zwart |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |

 
Materiaal

| | |
|------------------------------------|---------------|
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal behuizing | PBT |
| materiaal geleiderhuls | koperlegering |
| kleur geleiderhulshouder | blauw |
| beschermklasse | IP20 |

Optische gegevens

| | |
|---------|---------------------------------|
| demping | ≤ 1,5 dB (tussenschakeldemping) |
|---------|---------------------------------|

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

| Artikel | Omschrijving | Omschrijving |
|--------------------|--------------------|---|
| gereedschap | | |
| 1206146 | KAMES LWL | Kabelmes, voor polymeervezels, voor buitenmantels |
| 2744199 | PSM-FO-STRIP | Striptang voor het strippen van afzonderlijke elementen van de glasvezelkabel. Bijzonder geschikt voor alle polymeer- en HCS-kabels. Speciale mechaniek en nauwkeurige mesuitvoeringen voorkomen beschadiging van de glasvezel. Afmetingen: (LxBxH) 160x130x36 mm |
| 1656673 | VS-SCRJ-POF-POLISH | Navulset voor VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH, bestaande uit twee vellen polijstpapier en een polijstschild |


Tekeningen

Maatschets

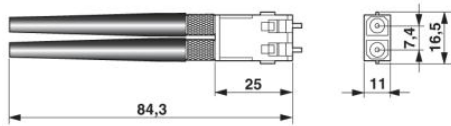

SCRJ-connector, IP20

schematekening

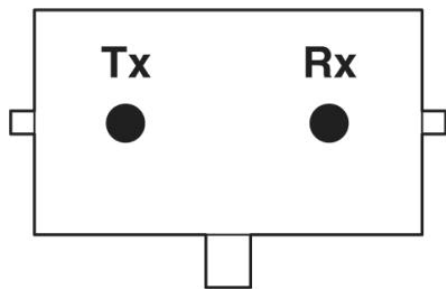

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden