

UM 45-FLK14/LA/PLC

Artikelnummer: 2962492

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962492>

VARIOFACE-COMPACT-LINE, interfacemodul voor 8 kanalen,
met lichtindicatie, voor montage op montagerail NS 35/7,5,
schroefaansluiting



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 087197
Opmerking	Oprachtsgebonden productie
sales group	I630
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 199 (IF-2007)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale spanning U_N	20 V DC (tot 30 V DC)
max. stroombelastbaarheid per aftakking	1 A
max. totaalstroom voeding	3 A
aantal polen	14
breedte	59 mm

hoogte	45 mm
diepte	50 mm
statusindicatie	led geel
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
isolatiespanning	500 V (50 Hz, 1 min.)
inbouwpositie	niet van invloed
normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	VDE 110
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II

Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	veldniveau
aansluitmethode	schroefaansluiting
aantal polen	14
min. aderdoorsnede massief	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede massief	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	26
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	14
striplengte	6 mm
schroefdraad	M3

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

schakelschema

Aansluitschema UM 45-FLK14/LA/PLC

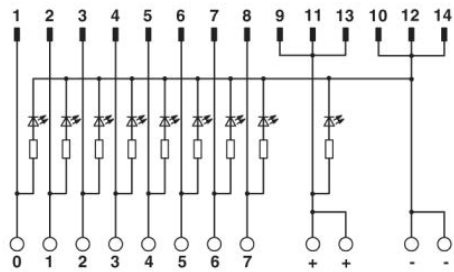

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden