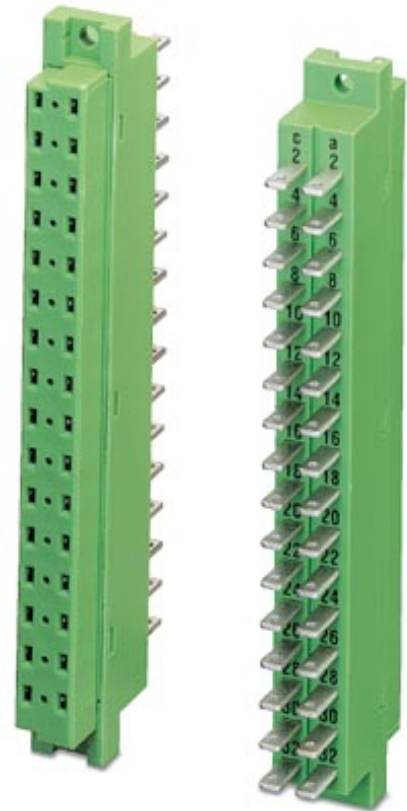



SFL (2,8-0,8)D32

Artikelnummer: 2285302

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2285302>

vlaksteker-printconnector, aantal polen: 32, rastermaat: 0 mm,
aansluittype: vlakstekeraansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 055905
Opmerking	Oprachtsgebonden productie
sales group	E310
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 278 (CC-2002)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	10,6 mm
hoogte	27,6 mm
breedte	95 mm
rastermaat	0 mm
aantal polen	32
printgatdiameter	2,8 mm

Technische gegevens

artikelfamilie	SFL (2,8-0,8)
isolatiemateriaalgroep	II
teststootspanning (III/3)	2,5 kV
nominale aderdoorsnede	0 mm ²
isolatiemateriaal	PA-F
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB

Toelatingen



toelatingen GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
kabel/ader		
1406700	PT/FS 2,8	Isolatiehuls, voor isolatie, dient vooraf op de ader te worden geschoven, voor 2,8 mm-vlakstekers

Tekeningen

Maatschets

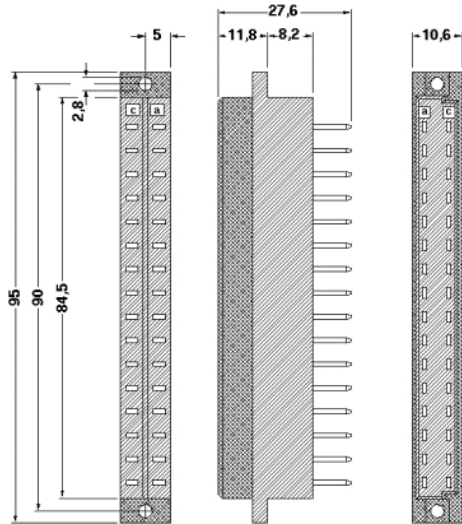

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden