

## MCC-MT 0,2-0,35

Artikelnummer: 1859988



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1859988>

Buscontact, wordt na het aancrimpen van de ader in het stekerdeel geschoven, voor de moduul-connectorbehuizingen MCC 1...-STZ-3,81 en MCC 1...-STZF-3,81, voor het doorsnedegebied van 0,2 mm<sup>2</sup> tot 0,34 mm<sup>2</sup>

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   | <br>4 017918 109721 |
| sales group           | E192                                                                                                   |
| VPE                   | 100 Pcs.                                                                                               |
| Douanetarief          | 85366990                                                                                               |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 827 (CAT-1-2013)                                                                                |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Technische gegevens

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| nominale stroom            | 4 A                  |
| min. soepele aderdoorsnede | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| max. soepele aderdoorsnede | 0,35 mm <sup>2</sup> |

#### Aansluitgegevens

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| aderdiameter incl. isolatie | 1,1 mm ... 1,3 mm |
|-----------------------------|-------------------|

striplengte afzonderlijke aders

4 mm

## Toelatingen



toelatingen


GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

## Tekeningen

Maatschets

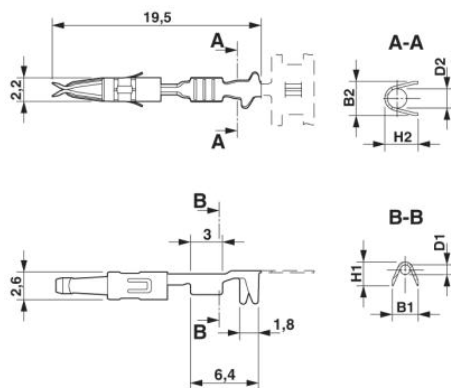

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden