

MCC-MT 0,5-1,0 BAND

Artikelnummer: 1898622

Levering als bandmateriaal - s.v.p. tekening in acht nemen!



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1898622>

Buscontact, wordt na het aancrimpen van de ader in het stekerdeel geschoven, voor de moduul-connectorbehuizingen MCC 1...-STZ-3,81 en MCC 1...-STZF-3,81, voor het doorsnedegebied van 0,5 mm² tot 1 mm²

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 167301
sales group	E192
VPE	6500 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 827 (CAT-1-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Technische gegevens

nominale stroom	8 A (bij een aderdoorsnede van 1 mm ²)
min. soepele aderdoorsnede	0,5 mm ²
max. soepele aderdoorsnede	1 mm ²

Aansluitgegevens

aderdiameter incl. isolatie	1,4 mm ... 1,8 mm
-----------------------------	-------------------

striplengte afzonderlijke aders

4 mm

Toelatingen



toelatingen


GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets

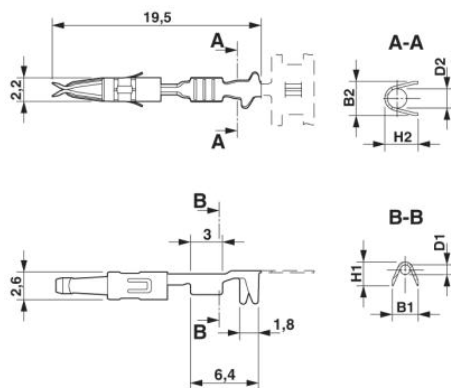

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden