

FLRP/ICV 80

Artikelnummer: 1808353

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1808353>

Printkaartgeleider, wordt in de uitsparing van ICV/...G geschoven,
hoogte: 86 mm, boorgatdiameter: 3,4 mm

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 047023
sales group	E190
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 837 (CAT-1-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Toelatingen


toelatingen


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

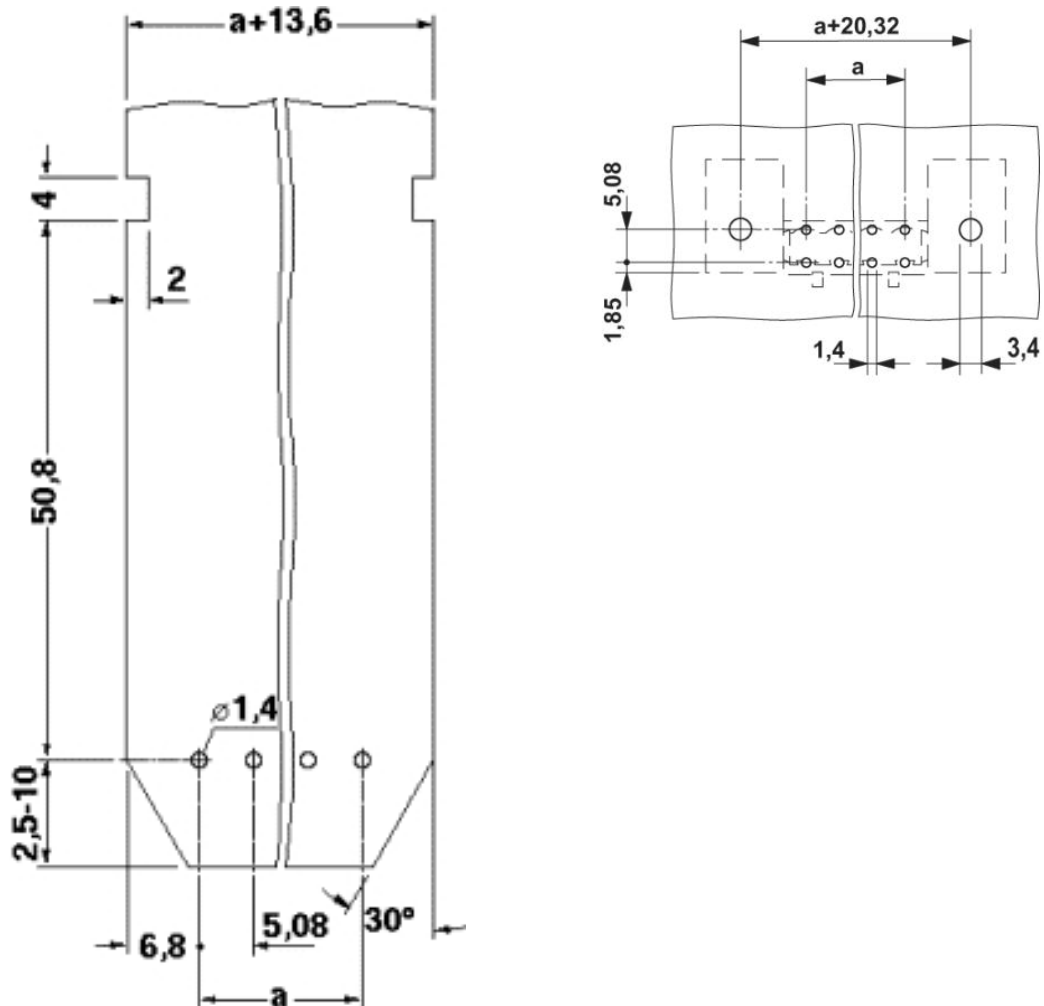

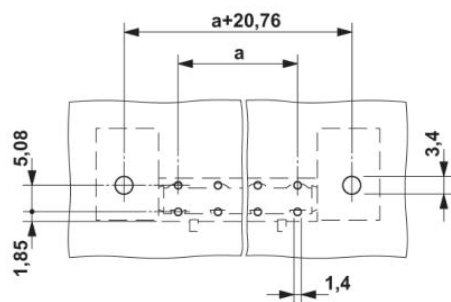

Maatschets

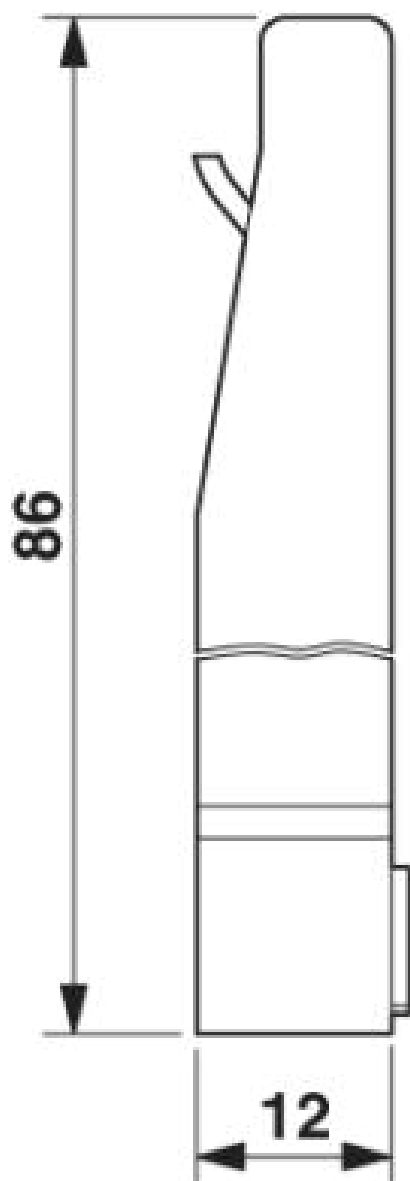

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden