

IC-DFR 10

Artikelnummer: 1852105



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852105>

toebereiden, aantal polen: 10, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen,
Dit montagegeraat kan alleen in combinatie met IC 2,5/...-STGF-5,08
worden gebruikt.

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 108984
sales group	E190
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 350 (CAT-1-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

rastermaat	5,08 mm
afm. a	45,72 mm
aantal polen	10

Technische gegevens

artikelfamilie	IC-DFR
isolatiemateriaalgroep	I

nominale aderdoorsnede	2,5 mm ²
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
1825501	IC 2,5/ 2-STGF-5,08	stekerdeel, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 2, rastermaat: 5,08 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
montage		
0708263	DFK-MSTB-SS	Schroevenset, voor de bevestiging van het basiselement op de wand van de behuizing, elk bestaande uit 10 x M3-schroef, een veerring en een moer


Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

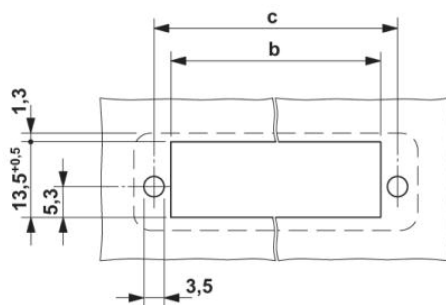

afm. b: 10,84 mm + (aantal polen x 5,08 mm)
afm. c: maat b + 5,83 mm

Maatschets

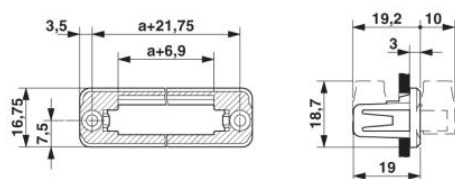

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden