

SACC-MCI-M12MSB-5CON

Artikelnummer: 1440915


De afbeelding toont de 5-polige variant van het artikel

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440915>

Contacthouder 5-polig, met splitsring, B-gepolariseerd



Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 533744
sales group	D125
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 239 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	60 V
aantal polen	5
overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (stekker/bus)

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	B - invers
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
materiaal contactblok	PA 66
montagetechniek	voorwandmontage vierkante flens zijlengte: 25 mm
aansluitmethode	crimpcontacten
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel

aderdoorsnede	0,34 mm ²
---------------	----------------------

Toelatingen



toelatingen


GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen


schakelschema

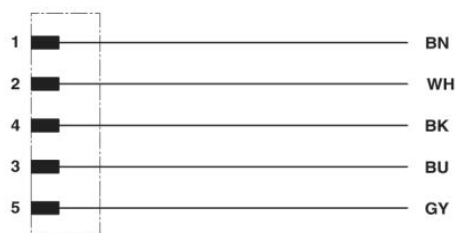

Contactbezetting van de M12-steker

schematekening

Poolschema steker M12, 5-polig, B-gepolariseerd, stiftzijde

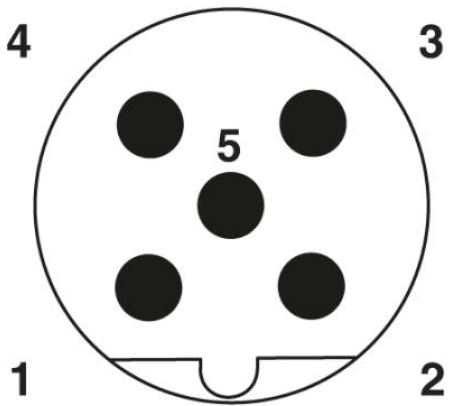

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden