

## SK 28-D

Artikelnummer: 3027006

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3027006>

Schermaansluitklem, voor directe schermaansluiting op elektrisch geleidende montageplaten, plaatdikte: 1-2 mm

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   |  |
| sales group           | A502                                                                               |
| VPE                   | 10 Pcs.                                                                            |
| Douanetarief          | 85369010                                                                           |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                 |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                 |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 522 (CAT-5-2013)                                                            |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| aantal etages        | 1             |
| aantal aansluitingen | 1             |
| kleur                | zilverkleurig |

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| lengte  | 20 mm    |
| breedte | 31 mm    |
| hoogte  | 92,00 mm |

**Technische gegevens**

|                                                                                    |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| testen van de mechanische bestendigheid van aansluitingen (5 keer aderaansluiting) | Test doorstaan                                            |
| testspecificatie trillen, breedbandruis                                            | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                       |
| testspectrum                                                                       | levensduurtest categorie 1, klasse B, aan de voertuigkast |
| testfrequentie                                                                     | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ tot $f_2 = 150 \text{ Hz}$           |
| ASD-niveau                                                                         | $0,2 \text{ g}^2/\text{Hz}$                               |
| toename van de productiviteit en acceleratie van selectieprocessen                 | 0,8 g                                                     |
| testduur per as                                                                    | 5 h                                                       |
| testrichtingen                                                                     | X-, Y- en Z-as                                            |
| resultaat test trillen, breedbandruis                                              | Test doorstaan                                            |
| testspecificatie schoktest                                                         | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                       |
| schokvorm                                                                          | halfsinus                                                 |
| toename van de productiviteit en acceleratie van selectieprocessen                 | 5 g                                                       |
| schokduur                                                                          | 30 ms                                                     |
| aantal schokken per richting                                                       | 3                                                         |
| testrichtingen                                                                     | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.)                             |
| resultaat schoktest                                                                | Test doorstaan                                            |

**Aansluitgegevens**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| schroefdraad        | M4        |
| max. aandraaimoment | 1 Nm      |
| aansluitmethode     | schroeven |

**Toelatingen**

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


---

## Toebehoren

| Artikel         | Omschrijving | Omschrijving                                                                                                                                                       |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>algemeen</b> |              |                                                                                                                                                                    |
| 0404017         | AK 4         | Voedingsklem, aansluitmethode schroefaansluiting, belastingsstroom: 41 A, doorsnede: 0,5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , breedte: 7 mm, kleur: zilverkleurig |
| 0421032         | AKG 4 BK     | Aansluitklem, aansluitmethode schroefaansluiting, belastingsstroom: 41 A, doorsnede: 0,5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , breedte: 7 mm, kleur: zwart         |
| 0421029         | AKG 4 GNYE   | Aansluitklem, aansluitmethode schroefaansluiting, belastingsstroom: 41 A, doorsnede: 0,5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , breedte: 7 mm, kleur: groen-geel    |
| <b>montage</b>  |              |                                                                                                                                                                    |
| 3025341         | AB-SK        | Ondersteuningsbok voor verzamelrails                                                                                                                               |
| 0404428         | AB/SS        | Ondersteuningsbok van kunststof met montageschroef, naar keuze toe te passen bij verzamelrail 3 x 10 mm of 6 x 6 mm, kleur: grijs                                  |

## Tekeningen

### Maatschets

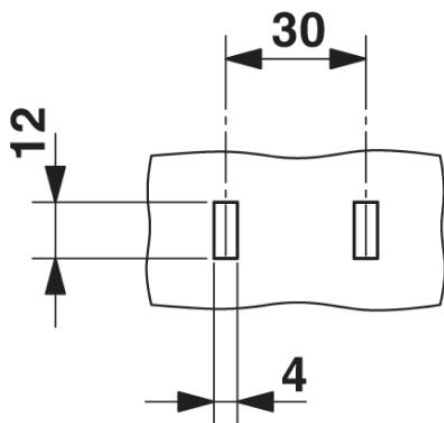

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden