


SACC-V-3CON-M16/A-1L-S

Artikelnummer: 1544714

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1544714>

Ventielsteker, 3-polig, type A, 1 led, met beveiligingsschakeling,
schroefaansluiting, kabelwartel M16

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 116381
sales group	D123
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 29 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	24 V
aantal polen	3
overgangsweerstand	≤ 4 MΩ
isolatieweerstand	> 2 GΩ
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 60 °C (ventielsteker)

Algemene gegevens

normen / bepalingen	Ventielstekers EN 175301-803
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP65
materiaal contact ventielsteker	CuSn
materiaal contactoppervlak ventielsteker	Ag
materiaal contactblok ventielsteker	PBT
materiaal behuizing ventielsteker	PA
materiaal afdichting	NBR
aansluitmethode	schroefaansluiting
aderdoorsnede	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²
aderdoorsnede AWG	22 ... 13
kabelbuitendiameter	5 mm ... 10 mm
statusindicatie	led geel
beveiligingsschakeling/-component	Z-diode

Toelatingen



toelatingen GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
kabel/ader		
1457393	SAC-3P-100,0-PUR/0,5	Kabelrol, PUR zwart, 3-polig, aderkleuren: zwart 1-2 / groen-geel, kabellengte: 100 m

Tekeningen

Maatschets

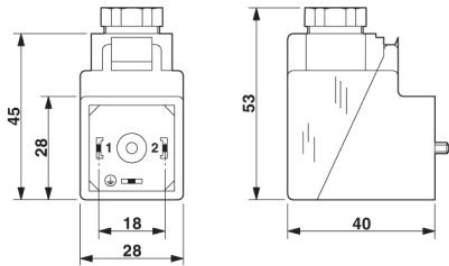

schakelschema

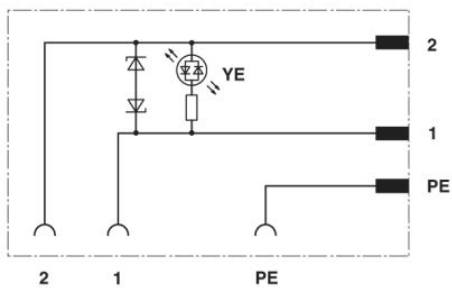

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden