


UC-TM 10 OG

Artikelnummer: 0818425

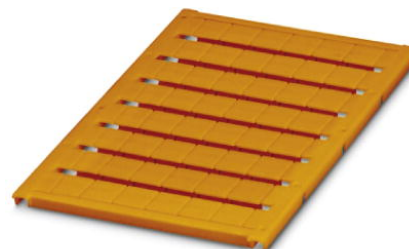

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0818425>

Codering voor klemmen, mat, oranje, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 10,2 mm, Schrijfvlak: 9,6 x 10,5 mm

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 135665
sales group	B102
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 60 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

Opmerking	codeerbaar met CMS
breedte (a)	10 mm
kleur	oranje
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C

toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	PA
aantal afzonderlijke schildjes	48
aantal afzonderlijke schildjes per regel	6

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
5146079	P1 UC-MAG 1	Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER, voor de opname van UC-TM..., UC-TMN..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA...

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden