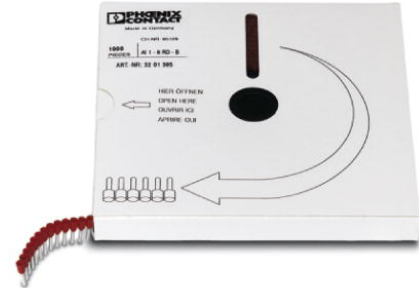


## AI 0,75- 8 BU-B


Artikelnummer: 3201547

De afbeelding toont de variant AI 1,5-8 in de kleur rood

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201547>

Adereindhuls, lengte: 14 mm, kleur: blauw

### Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 126278
sales group	B256
VPE	1000 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 479 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

lengte (b)	14 mm
kleur	blauw
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
temperatuur kortstondig	120 °C
max. temperatuur langdurig	105 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	E-CU
hulslengte	8 mm

binnenafmeting isolatiekraag (d)	2,8 mm
hulsdiameter	1,3 mm
dikte van de isolatiekraag	0,25 mm
hulswanddikte	0,15 mm

## Toelatingen



toelatingen


cCSAus, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

## Tekeningen

Maatschets

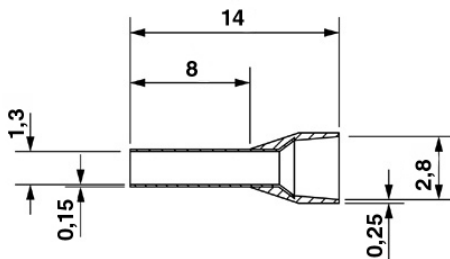

**Adresgegevens**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden