

SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21


Artikelnummer: 1514029

De afbeelding toont de groene standaarduitvoering

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1514029>

Y-verdeler, 5-polig, rechte stekker M12 op 2 x rechte bus M12,
parallelverdeler, steekmaat 21 mm

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 943509
sales group	D116
VPE	5 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 107 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	60 V
aantal polen	5
overgangsweerstand	≤ 5 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C (stekker/bus)

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	A - standaard
middenafstand	21 mm
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP65 IP67
steekcycli	≥ 100
aandraaimoment	0,4 Nm (M12-connector)
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
materiaal handgreep	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
statusindicatie	Nee

Toelatingen



toelatingen GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
---------	--------------	--------------

beveiligings- en vergrendelingselementen


1680539	PROT-M12	M12-borgschroef voor niet-gebruikte M12-bussen van sensor-/actorkabels, -boxen en -inbouwconnectoren
1560251	PROT-M12 FS	Afsluitkap M12 voor niet-gebruikte M12-stekers van sensor-/actorkabels, -inbouwconnectoren en I/O-modulen in het veld

gereedschap

1208432	SAC BIT M12-D15	Reserve opzetstuk voor de montage van sensor-/actorkabels met M12-connector en voor M12-connectoren met QUICKCON-snelaansluittechniek, voor 4 mm-zeskantaandrijving
1208429	TSD 04 SAC	Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 0,4 Nm en 4 mm zeskantaandrijving voor M12-connectoren


Tekeningen

Maatschets

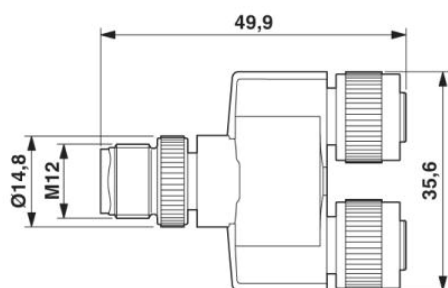


Steker M12 x 1, Y-verdeler, steekmaat 21 mm

schakelschema

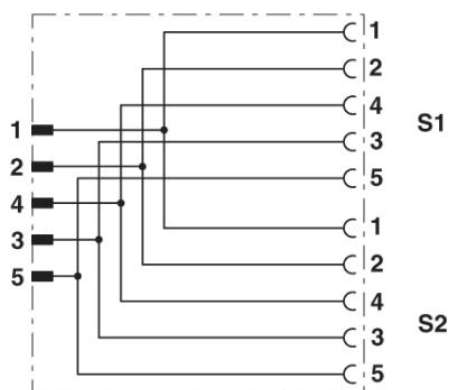


Contactbezetting van de M12-Y-verdelers

schematekening

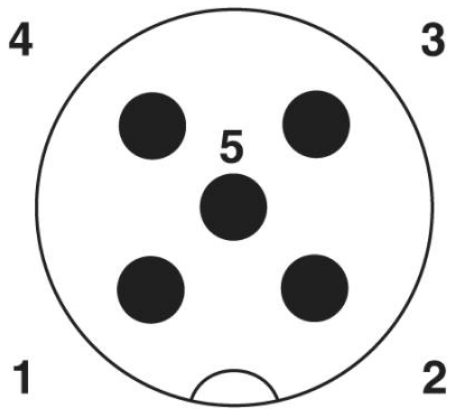


Poolschema steker M12, 5-polig, A-gepolariseerd, stiftzijde

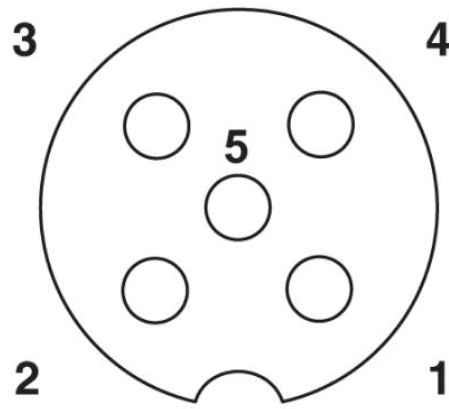

Poolschema bus M12, 5-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

Uitlijning poolschema's

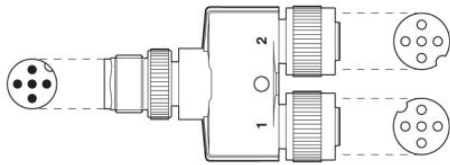

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden