

UKH 50-IB

Artikelnummer: 3009053

De afbeelding toont UK 35-IB

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3009053>

Aansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1,
doorsnede: 16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, breedte: 20 mm,
kleur: grijs, montagetechniek: NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 091613
sales group	A000
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST

Ex-toelatingen:

ATEX, cULus Recognized, IECEx


aangevraagde toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
montage		
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m

Tekeningen

schematekening

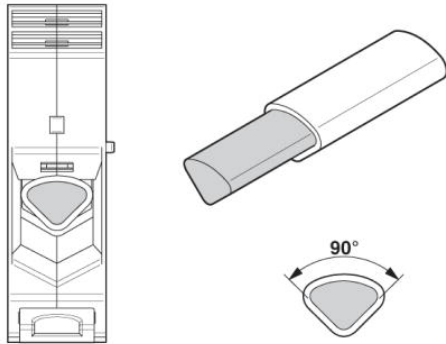

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden