

SACC-M 8FR-3CON-M

Artikelnummer: 1529399



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1529399>

Sensor-/actorsteker, bus, haaks, 3-polig, M8, soldeeraansluiting,
metalen rand, kabeldiameter max. 5 mm

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 978570
sales group	D121
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 18 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	60 V
aantal polen	3
overgangsweerstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M8-connector IEC 61076-2-104
polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
steekcycli	≥ 100
aandraaimoment	0,2 Nm (M8-rand)
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PUR / PA 66
materiaal handgreep	PBT
materiaal kartelmoer	messing, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
aansluitmethode	soldeeraansluiting
aderdoorsnede	0,08 mm ² ... 0,25 mm ²
aderdoorsnede AWG	28 ... 22
kabelbuitendiameter	3,5 mm ... 5 mm
statusindicatie	Nee
striplengte van de mantel	12 mm
striplengte van de afzonderlijke aders	3 mm

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
afdichting		
1436945	SACC-M 8-SET/2,2-3,5	Sensor-/actorconnector, toebehoren, wartelmoer en afdichting, voor niet-afgeschermd M8-connectoren, kabeldiamater 2,2 mm - 3,5 mm
beveiligings- en vergrendelingselementen		
1430860	PROT-M 8 MS-PA-CHAIN	Afsluitkap M8 van kunststof met bevestigingsband voor sensorkabels, voor M8-bussen
gereedschap		
1208474	SACC BIT M8-D12	Reserve opzetstuk voor de montage van confectioneerbare SACC M8-connectoren met rand, behalve M8-connectoren met QUICKON-snel aansluittechniek, voor 4 mm-zeskantaandrijving
1208487	TSD 02 SAC	Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 0,2 Nm en 4 mm zeskantaandrijving voor M8-connectoren
1212224	TSD-M 1,2NM	Momentschroevendraaier, nauwkeurigheid volgens EN ISO 6789, instelbaar van 0,3 - 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-bit, voor TSD-M...momentgereedschap, E6,3-1/4"-aandrijving, met 4 mm-zeskant voor de opname van SAC-bits
kabel/ader		
1501689	SAC-3P-100,0-PUR/0,25	Kabelrol, PUR, halogeenvrij, zwart, 3-polig, aderkleuren: bruin / blauw / zwart, kabellengte: 100 m

Tekeningen


Maatschets

Bus M8 x 1, haaks

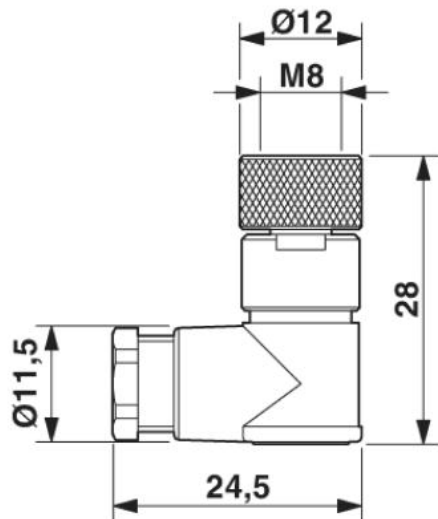

schematekening

Poolschema bus M8, 3-polig

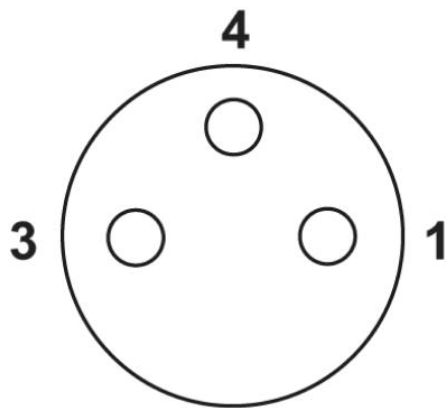

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden