

# CK1,6-ED-2,50BU AU

Artikelnummer: 1674985



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1674985>

Gedraaid crimpcontact, Ø 1,6 mm, enkelvoudig buscontact,  
aderdoorsnede 2,5 mm<sup>2</sup>, verguld

## Commerciële gegevens

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| EAN                   | 4 017918 135683         |
| sales group           | D090                    |
| VPE                   | 100 Pcs.                |
| Douanetarief          | 85366990                |
| Brutogewicht per stuk | KG                      |
| Nettogewicht per stuk | KG                      |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 564 (CAT-4-2013) |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

## Technische gegevens

### Elektrische gegevens

|                                |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking                      | voor HC-M-12, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD en VC-D contactblokken, de kwaliteit van de crimpverbinding wordt bepaald door DIN EN 60352-2, vergulde contacten worden aanbevolen bij U < 5 V en I < 5 mA |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C                                                                                                                                                                               |

### Mechanische gegevens

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| aansluitdoorsnede     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| aansluitdoorsnede AWG | 14                  |

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| striplengte van de afzonderlijke aders | 6 mm  |
| steekcycli                             | ≥ 500 |

#### Algemene gegevens

|                    |                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| uitvoering         | enkelvoudig buscontact                                                                                   |
| serie              | HC-M-12                                                                                                  |
| aansluittechniek   | crimpaansluiting                                                                                         |
| montage-instructie | Bij spanningen < 5 V en stromen < 5 mA worden vergulde contacten aanbevolen.                             |
|                    | voor HC-M-12...-, HC-M-03/04...-, HC-M-17...-, HC-M-EMV...-, HC-D...-, HC-DD...-, VC-D...-contactblokken |

#### Materiaalgegevens

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| materiaal contact          | koperlegering |
| materiaal contactoppervlak | verguld       |

#### Toelatingen



toelatingen

GOST, UL Recognized

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

#### Toebehoren

| Artikel            | Omschrijving            | Omschrijving                                                                 |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>algemeen</b>    |                         |                                                                              |
| 1884869            | VC-EW 1,6               | Demontagegereedschap, voor gedraaide en gestanste CK- 1,6-...-contacten      |
| <b>gereedschap</b> |                         |                                                                              |
| 1676734            | CK1,6/2,5-MWZ           | Montagegereedschap, voor crimpcontacten CK 1,6... bij geringe aderdoorsneden |
| 1687419            | CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 | Crimptang voor gedraaide contacten CK 1,6 ED... en CK 2,5 ED...              |

## Tekeningen

### Maatschets

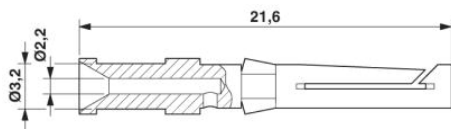

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden