

SK 28

Artikelnummer: 3026997



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3026997>

Schermaansluitklem, voor het aansluiten van afscherming op
verzamelrails, overgangsweerstand < 1 mOhm

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 284318
sales group	A502
VPE	10 Pcs.
Douanetarif	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 522 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

aantal etages	1
aantal aansluitingen	1
kleur	zilverkleurig

Afmetingen

lengte	20 mm
breedte	31 mm
hoogte	93,50 mm

Technische gegevens

testen van de mechanische bestendigheid van aansluitingen (5 keer aderaansluiting)	Test doorstaan
testspecificatie trillen, breedbandruis	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
testspectrum	levensduurtest categorie 1, klasse B, aan de voertuigkast
testfrequentie	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ tot $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD-niveau	$0,2 \text{ g}^2/\text{Hz}$
toename van de productiviteit en acceleratie van selectieprocessen	0,8 g
testduur per as	5 h
testrichtingen	X-, Y- en Z-as
resultaat test trillen, breedbandruis	Test doorstaan
testspecificatie schoktest	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
schokvorm	halfsinus
toename van de productiviteit en acceleratie van selectieprocessen	5 g
schokduur	30 ms
aantal schokken per richting	3
testrichtingen	X-, Y- en Z-as (pos. en neg.)
resultaat schoktest	Test doorstaan

Aansluitgegevens

schroefdraad	M4
max. aandraaimoment	1 Nm
aansluitmethode	schroeven

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
0404017	AK 4	Voedingsklem, aansluitmethode schroefaansluiting, belastingsstroom: 41 A, doorsnede: 0,5 mm ² - 6 mm ² , breedte: 7 mm, kleur: zilverkleurig
0421032	AKG 4 BK	Aansluitklem, aansluitmethode schroefaansluiting, belastingsstroom: 41 A, doorsnede: 0,5 mm ² - 6 mm ² , breedte: 7 mm, kleur: zwart
0421029	AKG 4 GNYE	Aansluitklem, aansluitmethode schroefaansluiting, belastingsstroom: 41 A, doorsnede: 0,5 mm ² - 6 mm ² , breedte: 7 mm, kleur: groen-geel

montage

3025341	AB-SK	Ondersteuningsbok voor verzamelrails
0404428	AB/SS	Ondersteuningsbok van kunststof met montageschroef, naar keuze toe te passen bij verzamelrail 3 x 10 mm of 6 x 6 mm, kleur: grijs
0402174	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	Nulverzamelrail, 3 mm x 10 mm, lengte: 1000 mm

Tekeningen

diagram

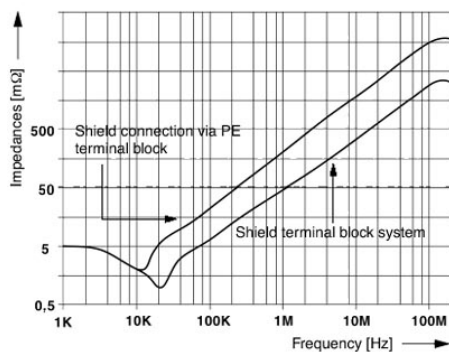

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden