

SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO

Artikelnummer: 1523968



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1523968>

Y-verdeler, 3-polig + PE, rechte stekker M12 SPEEDCON op 2 x rechte bus M12 SPEEDCON, pin 2+4 doorverbonden



Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 072960
sales group	D116
VPE	5 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 106 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

Opmerking	met middenafstand 18 mm, geschikt voor omspoten connectoren en niet-afgeschermd, confectioneerbare connectoren met snijklemaansluittechniek QUICKON en een aansluitbereik van 0,14 mm ² t/m 0,34 mm ²
nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	60 V
aantal polen	3
overgangsweerstand	≤ 5 mΩ

isolatieweerstand	$\geq 10 \text{ G}\Omega$
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	A - standaard
middenafstand	18 mm
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP65
	IP67
steekcycli	≥ 100
aandraaimoment	0,4 Nm (M12-connector)
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
materiaal handgreep	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel

Opmerking	met middenafstand 18 mm, geschikt voor omspoten connectoren en niet-afgeschermd, confectioneerbare connectoren met snijklemaansluittechniek QUICKON en een aansluitbereik van 0,14 mm ² t/m 0,34 mm ²
-----------	---

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
beveiligings- en vergrendelingselementen		
1560251	PROT-M12 FS	Afsluitkap M12 voor niet-gebruikte M12-stekers van sensor-/actorkabels, -inbouwconnectoren en I/O-modulen in het veld
1553129	PROT-MS SCO	Verschlusschraube M12 mit SPEEDCON-Schnellverriegelung für nicht belegte M12-Buchsen der Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder

gereedschap

1208432	SAC BIT M12-D15	Reserve opzetstuk voor de montage van sensor-/actorkabels met M12-connector en voor M12-connectoren met QUICKCON-snelaansluittechniek, voor 4 mm-zeskantaandrijving
1208429	TSD 04 SAC	Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 0,4 Nm en 4 mm zeskantaandrijving voor M12-connectoren


Tekeningen

Maatschets

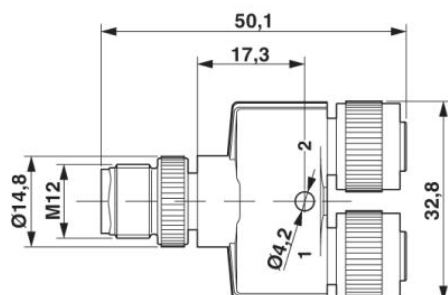


Stiftconnector M12 x 1, Y-verdeler

schakelschema

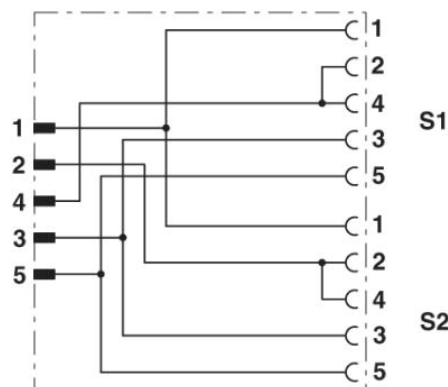


Contactbezetting van de M12-Y-verdelers

schematekening

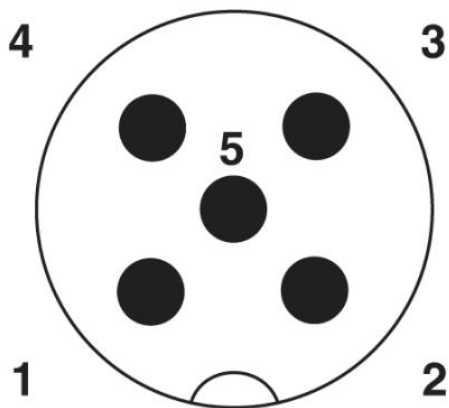


Poolschema steker M12, 5-polig, A-
gepolariseerd, stiftzijde

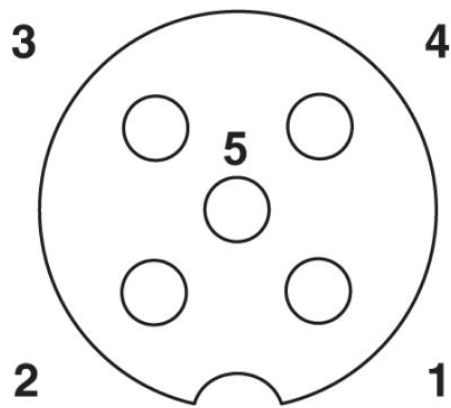

Poolschema bus M12, 5-polig, A-
gepolariseerd, aanzicht buszijde

Uitlijning poolschema's

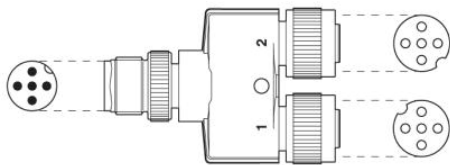

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden