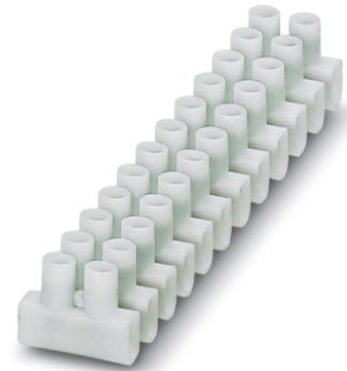



## EC 6

Artikelnummer: 3240172

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240172>

Kroonsteenstrook van polypropyleen, wit, voor het aansluiten van massieve aders en soepele aders met en zonder adereindhuls met een doorsnede van 0,75 t/m 6 mm<sup>2</sup>

### Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 457798
Opmerking	Oprachtsgebonden productie
sales group	B270
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 514 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

aantal etages	1
aantal aansluitingen	24
kleur	wit
isolatiemateriaal	PP
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	-

**Afmetingen**

breedte	18,9 mm
lengte	116,5 mm
hoogte	14,9 mm

**Technische gegevens**

nominale stroom $I_N$	41 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm <sup>2</sup> )
nominale spanning $U_N$	450 V
aantal polen	12

**Aansluitgegevens**

min. aderdoorsnede massief	0,75 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede massief	6 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	18
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	10
min. aderdoorsnede soepel	0,75 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel	6 mm <sup>2</sup>
min. soepele aderdoorsnede AWG	18
Max. soepele aderdoorsnede in AWG	10
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,75 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	4 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,75 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	2,5 mm <sup>2</sup>
2 aders met dezelfde min. doorsnede massief	0,75 mm <sup>2</sup>
2 aders met dezelfde max. doorsnede massief	1,5 mm <sup>2</sup>
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	0,75 mm <sup>2</sup>
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	1,5 mm <sup>2</sup>
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	0,5 mm <sup>2</sup>
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	1 mm <sup>2</sup>
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	0,5 mm <sup>2</sup>
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	1 mm <sup>2</sup>

aansluitmethode	schroefaansluiting
striplengte	6 mm
schroefdraad	M3
min. aandraaimoment	0,5 Nm
max. aandraaimoment	0,6 Nm

## Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden