

SACC-DSI-M8MS-8CON-M8/0,5

Artikelnummer: 1424230



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1424230>

Sensor-/actorinbouwstiftconnector, 8-polig, M8, achterwand-/schroefmontage met M8-bevestigingsschroefdraad, met 0,5 m TPE-litzendraad, 8 x 0,14 mm²

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 712422
sales group	D125
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 227 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	1,5 A
nominale spanning	30 V
aantal polen	8
overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
kabellengte	0,5 m
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M8-connector IEC 61076-2-104
polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
materiaal contact	Cu-legering
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PUR / PA 66
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
montagetechniek	achterwandmontage M8 x 0,5
aansluitmethode	afzonderlijke litzendraden
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel

kabeltype	PVC-litzendraad
AWG signaalleiding	26
aderkleuren	wit, bruin, groen, geel, grijs, rose, blauw, rood
materiaal aders	vertinde Cu-litzendraad
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C

Toelatingen

toelatingen


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen


Maatschets

Montagewand met doorgaande boring

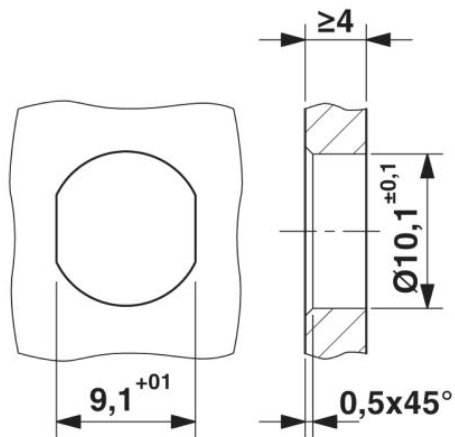

schematekening

Poolschema M8-stiftconnector, 8-polig, aanzicht stiftzijde

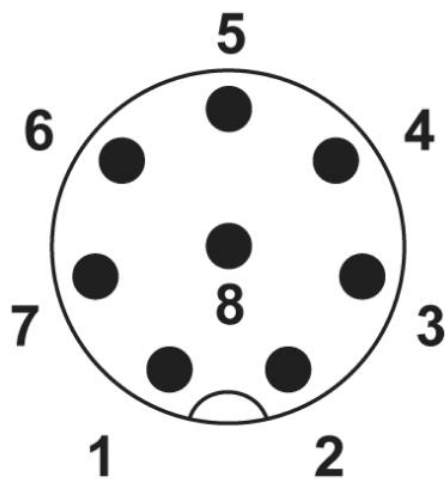

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden