

# CK4,0-ED-6,00BU AG


Artikelnummer: 1663307



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663307>

Gedraaid crimpcontact, Ø 4 mm, enkelvoudig buscontact,  
aderdoorsnede 6 mm<sup>2</sup>, verzilverd

## Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 123116
sales group	D090
VPE	25 Pcs.
Douanetarief	74152900
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 463 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

## Technische gegevens

### Elektrische gegevens

Opmerking	voor HC-M-3-modulen
overgangswaerstand	≤ 0,003 Ω
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

### Mechanische gegevens

aansluitdoorsnede	6 mm <sup>2</sup>
aansluitdoorsnede AWG	10

striplengte van de afzonderlijke aders	9,6 mm
steekcycli	≥ 500

#### Algemene gegevens

uitvoering	enkelvoudig buscontact
serie	HC-M-03
aansluittechniek	crimpaansluiting

#### Materiaalgegevens

materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verzilverd

#### Toelatingen



toelatingen

GOST, UL Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


#### Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>gereedschap</b>		
1662735	CK4,0-EWZ	Demontagegereedschap, voor CK-4,0-... contacten
1205846	CRIMPFOX-4,0-ED-2,50	Perstang, voor CK 4,0...-contacten, voor aderdoorsneden 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>
1205859	CRIMPFOX-4,0-ED-6,00	Perstang, voor CK 4,0...-contacten, voor aderdoorsneden 3,0-6,0 mm <sup>2</sup>

## Tekeningen

### Maatschets

---

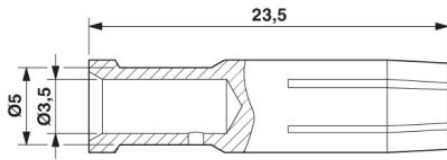

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden