

## AI-XL 4 -10 GY


Artikelnummer: 3201932



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201932>

Adereindhuls, lengte: 19,5 mm, kleur: grijs

### Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 117344
sales group	B256
VPE	100 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 449 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

lengte (b)	19,5 mm
kleur	grijs
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
temperatuur kortstondig	120 °C
max. temperatuur langdurig	105 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	E-CU
hulslengte	10 mm

binnenafmeting isolatiekraag (d)	7,9 mm
hulsdiameter	2,9 mm
dikte van de isolatiekraag	0,3 mm
hulswanddikte	0,2 mm

## Toelatingen



toelatingen


cCSAus, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

## Tekeningen

Maatschets

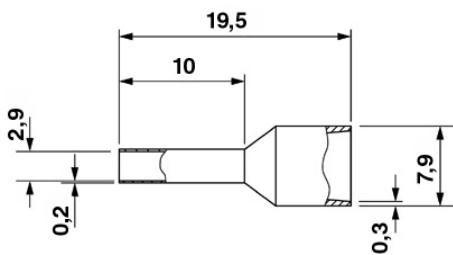

AI-XL 4 -10 GY Artikelnummer: 3201932

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201932>

---

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden