

SAC-5P-M12T/2XM12 VP

Artikelnummer: 1541186

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1541186>

T-verdeler, CANopen/DeviceNet, 5-polig, stift recht M12, A-gepolariseerd, op bus recht M12, A-gepolariseerd en rechte bus M12, A-gepolariseerd

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 083751
sales group	D116
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 107 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	60 V
aantal polen	5
overgangsweerstand	≤ 5 mΩ
isolatieweerstand	≥ 10 GΩ
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP65
	IP67
steekcycli	≥ 100
aandraaimoment	0,4 Nm (M12-connector)
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
materiaal handgreep	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal kartelmoer	zinkspluitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
statusindicatie	Nee
isolatiespanning	1500 V

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
---------	--------------	--------------

beveiligings- en vergrendelingselementen


1680539	PROT-M12	M12-borgschroef voor niet-gebruikte M12-bussen van sensor-/actorkabels, -boxen en -inbouwconnectoren
1560251	PROT-M12 FS	Afsluitkap M12 voor niet-gebruikte M12-stekers van sensor-/actorkabels, -inbouwconnectoren en I/O-modulen in het veld

gereedschap

1208432	SAC BIT M12-D15	Reserve opzetstuk voor de montage van sensor-/actorkabels met M12-connector en voor M12-connectoren met QUICKCON-snelaansluittechniek, voor 4 mm-zeskantaandrijving
1208429	TSD 04 SAC	Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 0,4 Nm en 4 mm zeskantaandrijving voor M12-connectoren


Tekeningen

Maatschets

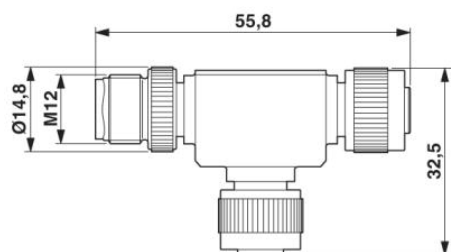


M12-T-verdeler

schakelschema

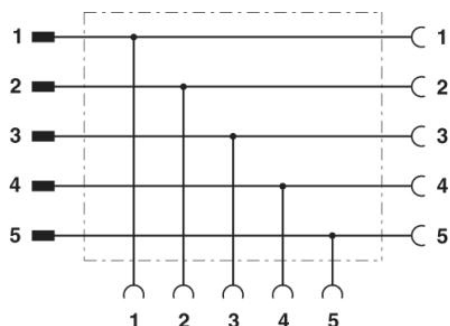


Contactbezetting van de M12-T-verdeler

schematekening

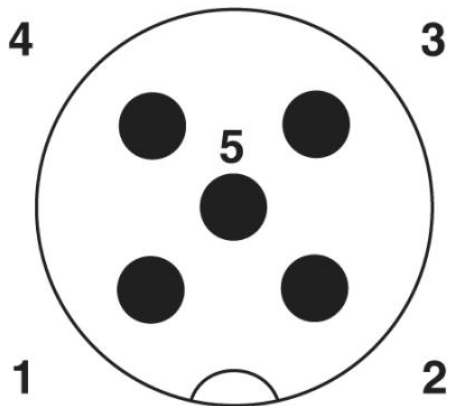


Poolschema steker M12, 5-polig, A-gepolariseerd, stiftzijde

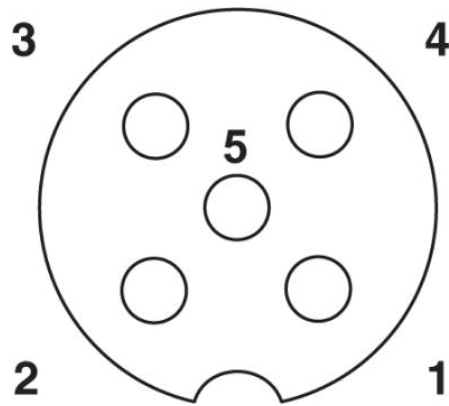

Poolschema bus M12, 5-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

Uitlijning poolschema's

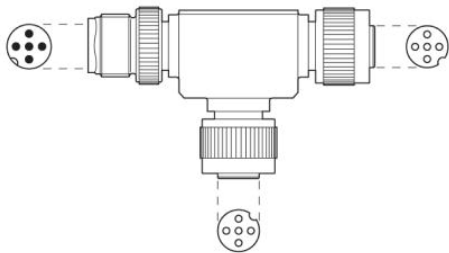

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden