

SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO

Artikelnummer: 1439913



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1439913>

Sensor-/actorinbouwconnector, steker, 4-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, afgeschermd, achterwand-/schroefmontage met M12-schroefdraad, met draaibeveiliging en haakse soldeeraansluiting



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 476645
sales group	D125
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 30 (PC-2009)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	60 V
aantal polen	4
overgangsweerstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (steker/bus)

Algemene gegevens

polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
montagetechniek	achterwandmontage M12 x 1 met vlakke moer
aansluitmethode	soldeerstiften
statusindicatie	Nee

Toelatingen



toelatingen

UL Recognized


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie


Boorsjabloon

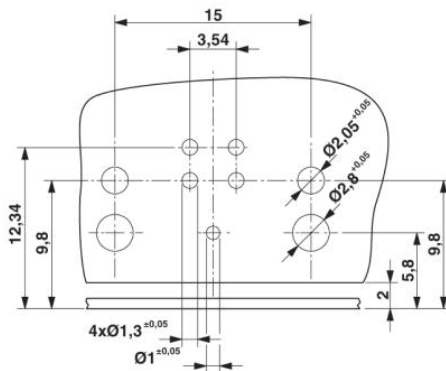


Maatschets

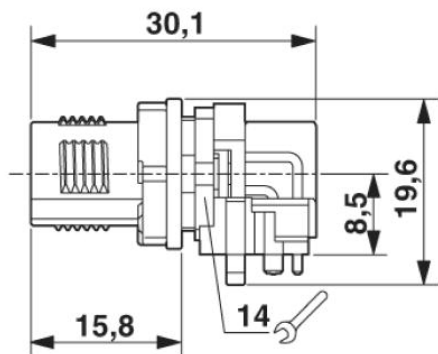


M12-inbouwconnector, steker, zij aanzicht

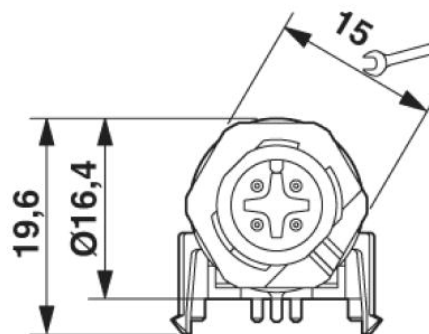


M12-inbouwconnector, steker, vooraanzicht

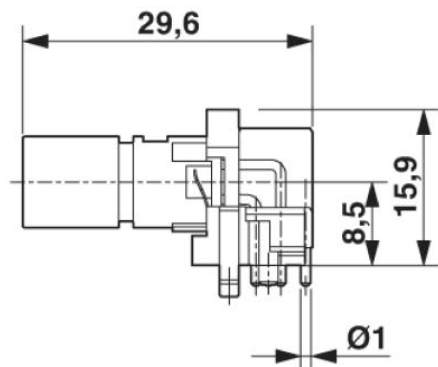


M12-inbouwconnector, steker, contactblok, zij aanzicht

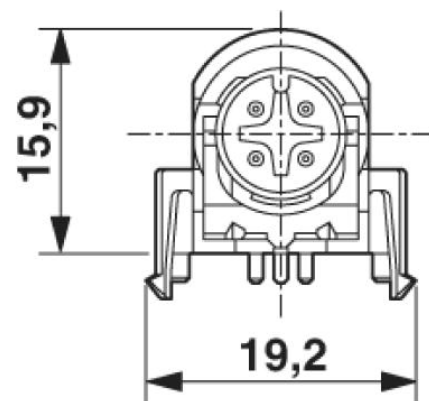


M12-inbouwconnector, stiftconnector, contactblok vooraanzicht

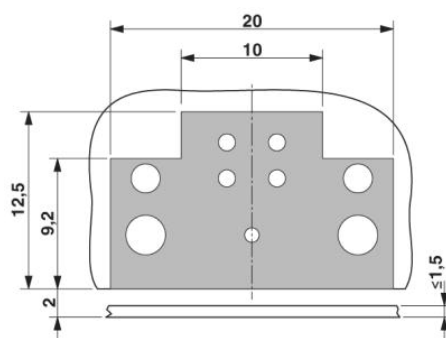

Niet bruikbaar oppervlak op de printplaat

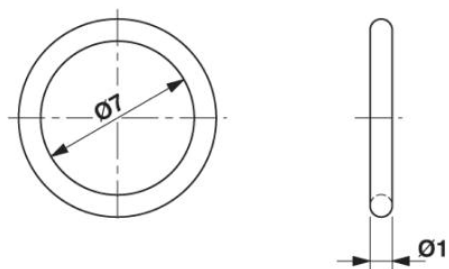


Optioneel met O-ring (groen) voor afdichting in niet-gemonteerde toestand.
 - bij montage met aangebrachte O-ring mag de axiale montagedruk van 80 N per connector niet worden overschreden!
 - vermijd radiale druk!

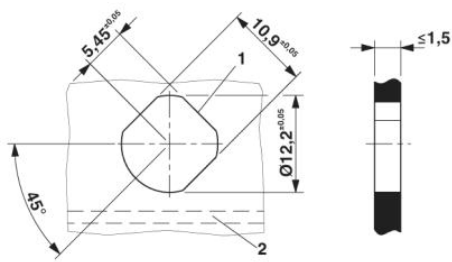

Wanduitsparing, vooraanzicht bij horizontaal geplaatste printplaat (2). De 3e afvlakking is optioneel (1)

schematekening

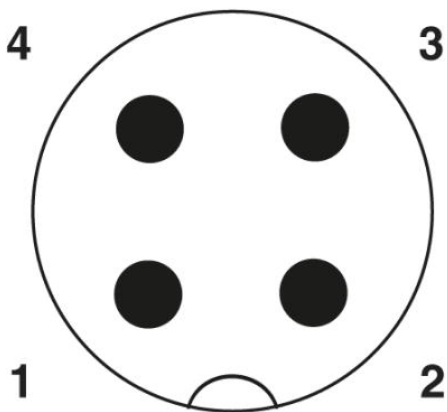

Poolschema steker M12, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden