

SACC-DSI-M12MS-12CON-M12

Artikelnummer: 1553488



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1553488>

Sensor-/actorinbouwsteker, 12-polig, M12, achterwand-/schroefmontage met M12-schroefdraad, met rechte soldeeraansluiting

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	D125
VPE	20 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	1,5 A
nominale spanning	30 V
aantal polen	12
overgangsweerstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (steker)

Algemene gegevens

Signaalsoort/categorie	Universeel
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
aansluitmethode	soldeerstiften
statusindicatie	Nee

Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets

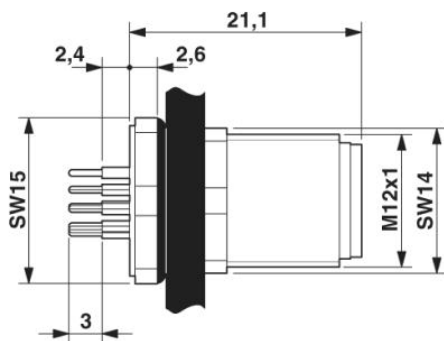

schematekening

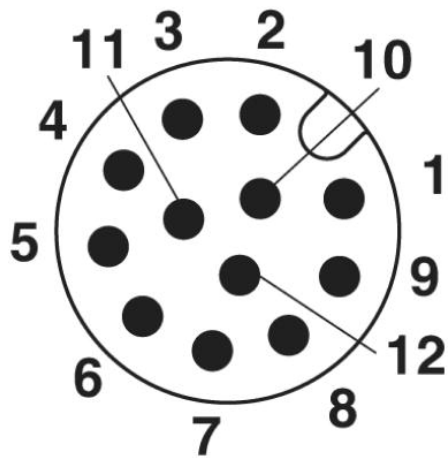

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden