

HC-D 8-I-CT-M

Artikelnummer: 1584350



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1584350>

HEAVYCON-stiftcontactblok, serie D8, 8-polig, crimpaansluiting, met IP65-afdichtschroef

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 142618
sales group	D001
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 407 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

Opmerking	voor behuizingen HC-D8, crimpcontacten CK1,6-ED (crimpcontacten niet bij de levering inbegrepen)
aansluittechniek	crimpaansluiting
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming)
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III

bouw- en testvoorschriften	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352
aantal polen	8+PE
steekcycli	≥ 500
bouwworm	D7
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
aansluitdoorsnede	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
aansluitdoorsnede AWG	26 ... 14
striplengte van de afzonderlijke aders	8 mm
	6 mm (2,5 mm ²)
montage-instructie	Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend
	Bij spanningen > 42 V mogen de contactblokken alleen in kunststofbehuizingen worden toegepast, omdat er geen verbinding tussen aardleiding en behuizing kan worden gemaakt. Het product bevat reeds een IP65-afdichtschroef.

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	Ag (alternatief Au)
materiaal contactblok	PA

Elektrische gegevens

nominale spanning (III/3)	50 V
test-stootspanning	0,8 kV
nominale stroom	10 A

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
1645888	CK1,6-ED-BB	Blindbus voor contactdragers met gedraaide CK 1,6-ED...-buscontacten
1884869	VC-EW 1,6	Demontagegereedschap, voor gedraaide en gestanste CK- 1,6-...-contacten
gereedschap		
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Crimptang voor gedraaide contacten CK 1,6 ED... en CK 2,5 ED...


Tekeningen

diagram

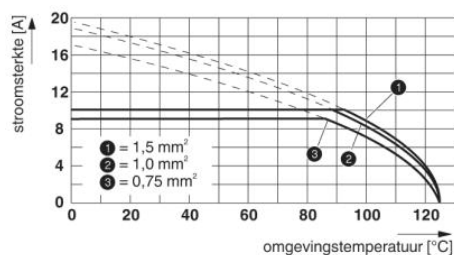


Deratingcurve: bouwserie HC-D...C

Maatschets

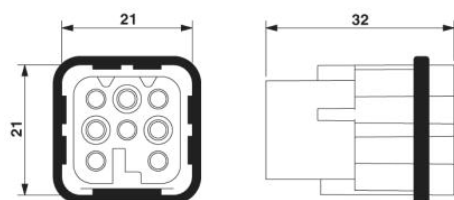

Stiftcontactblok

schematekening

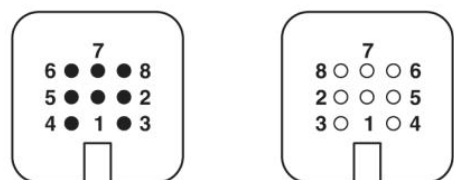

Poolschema aansluitzijde: links stift; rechts bus

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden