


CK1,0-ED-0,5ST AU

Artikelnummer: 1409121

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1409121>

Gedraaid 1,0 mm-crimpcontact, enkelvoudig stiftcontact,
aderdoorsnede 0,14 - 0,5 mm², verguld

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	D090
VPE	100 Pcs.
Douanetarief	85389099
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 53 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

Opmerking	voor HC-MOT-AFL-SET
aansluittechniek	crimpaansluiting
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
steekcycli	≥ 100
aansluitdoorsnede	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
aansluitdoorsnede AWG	26 ... 20
striplengte van de afzonderlijke aders	4,5 mm

Materiaal

materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld

Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets

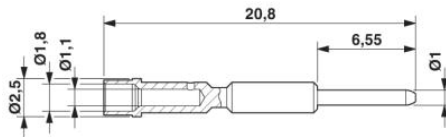

Maatschets

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden