


SACC-M12FS-4CON-PG11-M PWR

Artikelnummer: 1404416

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1404416>

Connectoren, 4-polig, rechte bus M12, A-gepolariseerd,
schroefaansluiting, Materiaal rand: zinkspluitgietwerk, vernikkeld,
Kabelwartel Pg11, kabeldiameter 8 mm ... 10 mm

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 694483
sales group	D122
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 23 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

Opmerking	Kabelmantel 22 mm strippen, adersisolatie 7 mm strippen, adereindhuls aancrimpen, huls vervolgens tot 5 mm inkorten. Lengte aders met ingekorte adereindhuls 20 mm. Aders aansluiten en de bevestigingsschroeven met 0,2 Nm aanhalen.
nominale stroom bij 40 °C	8 A
nominale spanning	250 V
aantal polen	4

overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	> 10 GΩ

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	A - standaard
Signaalsoort/categorie	Universeel
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
steekcycli	≥ 100
aandraaimoment	0,4 Nm (M12-rand)
	1 Nm ... 1,4 Nm (wartelmoer met koppelhuls)
	0,4 Nm (stiftcontactblok met koppelhuls)
	0,2 Nm (Schroefklemmen)
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA
materiaal handgreep	PA
materiaal kartelmoer	zinkspluitgietwerk, vernikkeld
aansluitmethode	schroefaansluiting
aderdoorsnede	1,5 mm ²
aderdoorsnede AWG	16
montage-instructie	De aders kunnen zowel met als zonder adereindhulzen worden aangesloten
kabelbuitendiameter	8 mm ... 10 mm
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel

Opmerking	Kabelmantel 22 mm strippen, aderisolatie 7 mm strippen, adereindhuls aancrimpen, huls vervolgens tot 5 mm inkorten. Lengte aders met ingekorte adereindhuls 20 mm. Aders aansluiten en de bevestigingsschroeven met 0,2 Nm aanhalen.
-----------	--

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
3200263	A 1,5 - 7	Adereindhuls, lengte: 7 mm, kleur: zilverkleurig
gereedschap		
1212046	CRIMPFOX 6H	Perstang , voor adereindhulzen volgens DIN 46228, 0,14 - 6 mm ² , ontgrendelbare afsluitpal, zijdelingse invoer
1208445	SACC BIT M12-D20	Reserve opzetstuk voor de montage van confectioneerbare SACC M12-connectoren, behalve M12-connectoren met QUICKON-snelaansluittechniek, voor 4 mm-zeskantaandrijving
1208429	TSD 04 SAC	Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 0,4 Nm en 4 mm zeskantaandrijving voor M12-connectoren
1212158	WIREFOX 6SC	Stripgereedschap, voor kabels en aders (met name ook voor kortsluit- en aardsluitingsveilige kabels) 1,5 - 6 mm ² , zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm ² soepel /1,5 mm ² massief, verwisselbaar stripmes


Tekeningen

Maatschets

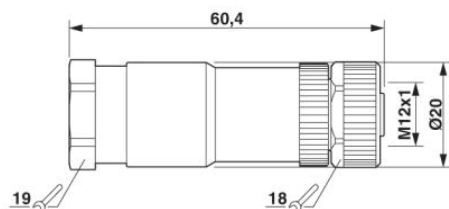

Bus M12 x 1, recht

schematekening

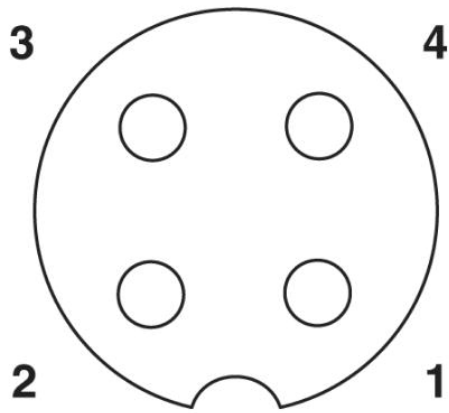

Poolschema bus M12, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden