

SACC-SQ-M12MS-5CON-20-L180

Artikelnummer: 1456433



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1456433>

Sensor-/actorinbouwconnector, steker 5-polig, M12, A-gepolariseerd,
voorwand-/vierkante flensmontage, golfsolderen



Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 617048
sales group	D125
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 240 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	60 V
aantal polen	5
overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (stekker/bus)

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	A - standaard
Signaalsoort/categorie	Universeel
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP20
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
montagetechniek	voorwandmontage vierkante flens zijlengte: 20 mm
aansluitmethode	soldeerstiften
statusindicatie	Nee

Toelatingen



toelatingen


GOST, UL Recognized

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

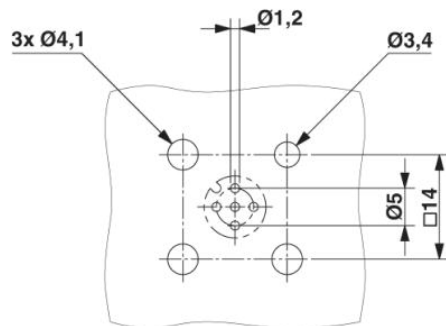


Maatschets

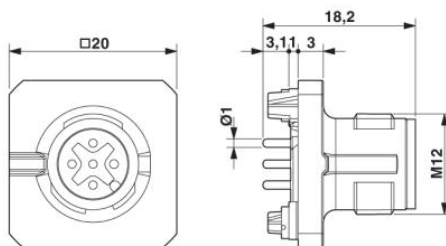

M12-inbouwstiftconnector, vierkante flens

schematekening

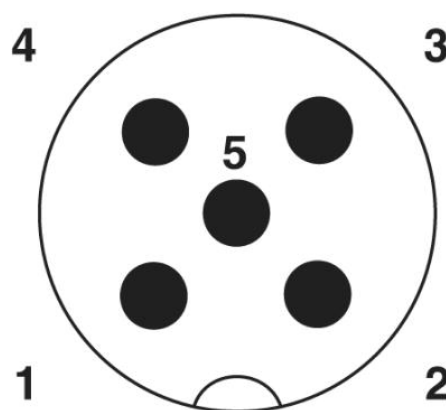

Poolschema steker M12, 5-polig, A-gepolariseerd, stiftzijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden