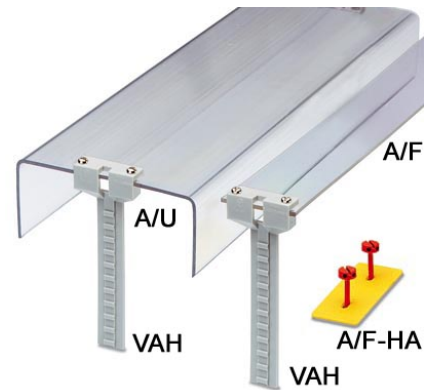


A/F 60 METER


Artikelnummer: 1004979

De afbeelding toont een combinatie van de varianten A/F, A/U, VAH, A/F-HA

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004979>

Vlak afdekprofiel, voor het afdekken van klemmenstroken, breedte: 2 mm, breedte: 6 cm, extra benodigd zijn twee eindsteunen E/UK en 2 verstelbare afdekplaathouders VAH; de maximale lengte is 100 cm

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 012328
Opmerking	Opdrachtsgebonden productie
sales group	B230
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	39206100
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	1 m
breedte (a)	60 mm
kleur	transparant
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal	polycarbonaat PC

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden