

SACB-C-H180-8/16- 5,0PUR SCO

Artikelnummer: 1516632



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1516632>

Aansluitkap, toepasbaar voor Sensor-/actorbox, aansluitmethode:
M12-SPEEDCON-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen:
8, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: Nee;
stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, PUR/PVC,
kabellengte: 5 m, afscherming: nee

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 967420
sales group	D100
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 121 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale spanning	120 V
stroombelastbaarheid per I/O-sigitaal	2 A
nominale stroom totaal	10 A
aantal steekplaatsen	8

beschermklasse	IP65
	IP67
	IP69K
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 80 °C
aansluitmethode sensor/actor	M12-SPEEDCON-busconnector

Stamkabelgegevens

aansluitmethode	steekbare schroefaansluiting
kabellengte	5 m
kabeltype	kabelrupsbestendige kabel
doorsnede signaalleiding	16x 0,5 mm ²
AWG signaalleiding	20
aderopbouw signaalleiding	64x 0,10 mm
doorsnede voedingsaansluiting	3x 1 mm ²
AWG voedingsspanning	17
aderopbouw voedingsspanning	128x 0,10 mm
buitendiameter	11,6 mm
max. aantal buigcycli	1500000
buigradius	120 mm
richting van de verplaatsing	2 m
snelheid van de verplaatsing	2 m/s
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 90 °C (bij vaste montage)
	-5 °C ... 80 °C (bij flexibele montage)
aandraaimoment-dekselbouten	0,35 Nm
aandraaimoment wartelmoer	2,5 Nm

Isolatiemateriaal

materiaal behuizing	PBT
materiaal contact stamkabelzijde	Cu-legering
materiaal contactoppervlak stamkabelzijde	verguld
materiaal contactblok stamkabelzijde	PA

Aansluitingen

steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	1 / 4 (A) = WH
---	----------------

	1 / 2 (B) = GY/PK
	2 / 4 (A) = GN
	2 / 2 (B) = RD/BU
	3 / 4 (A) = YE
	3 / 2 (B) = WH/GN
	4 / 4 (A) = GY
	4 / 2 (B) = BN/GN
	5 / 4 (A) = PK
	5 / 2 (B) = WH/YE
	6 / 4 (A) = RD
	6 / 2 (B) = YE/BN
	7 / 4 (A) = BK
	7 / 2 (B) = WH/GY
	8 / 4 (A) = VT
	8 / 2 (B) = GY/BN
	1-8 / 1 (+ 120 V) = BN
	1-8 / 3 (0 V) = BU
	1-8 / 5 (PE) = GN/YE

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0804963	SS-ZB 17,5 WH	Relaisschildje-Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 17,5 x 8 mm

0824468	SS-ZB 17,5 WH CUS	Relaisschildje-Zackband, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 17,5 x 8 mm
0804976	SS-ZB 17,5 YE	Relaisschildje-Zackband, stroken, geel, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 17,5 x 8 mm
0824469	SS-ZB 17,5 YE CUS	Relaisschildje-Zackband, bestelbaar: per strook, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 17,5 x 8 mm

algemeen

1516771	SACB-8/16-L-C GG SCO	Sensor-/actorbox-basiselement, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 5, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting, afscherming: nee
---------	----------------------	--

gereedschap

1212486	SAC BIT HOOD-W 24	Reserve opzetstuk voor de montage van wartelmoeren met sleutelwijdte 24 mm, voor 4 mm-zeskantaandrijving
1206450	SZK PZ1 VDE	Schroevendraaier, kruiskop PZ, VDE-geïsoleerd, afmetingen: PZ 1 x 80 mm, 2-componentengreep, voor extra grip
1212315	TSD 25 SAC	Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 2,5 Nm en 4 mm zeskantaandrijving voor de wartelmoer van de aansluitkap
1212224	TSD-M 1,2NM	Momentschroevendraaier, nauwkeurigheid volgens EN ISO 6789, instelbaar van 0,3 - 1,2 Nm
1212225	TSD-M 3NM	Momentschroevendraaier, nauwkeurigheid volgens EN ISO 6789, instelbaar van 1,2 - 3 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-bit, voor TSD-M...momentgereedschap, E6,3-1/4"-aandrijving, met 4 mm-zeskant voor de opname van SAC-bits


kabel/ader

1559893	SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR	Stamkabel voor sensor-/actorboxen, met PE-ader, niet afgeschermd, materiaal PUR/PVC, 19-polig, 16 x 0,50 mm ² en 3 x 1,00 mm ² , lengte: 200 m op trommel
1402304	SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC	Stamkabel voor sensor-/actorboxen, 19-draads, niet afgeschermd, PUR, halogeenvrij, kabelrups- en robotbestendig, zwarte buitenmantel, 16 x 0,5 mm ² en 3 x 1,0 mm ²
1503373	SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR	Stamkabel voor sensor-/actorboxen, met PE-ader, niet afgeschermd, materiaal PUR/PVC, 19-polig, 16 x 0,50 mm ² en 3 x 1,00 mm ² , lengte: 50 m
1430938	SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR	Stamkabel voor sensor-/actorboxen, met PE-ader, niet afgeschermd, materiaal PUR/PP, 19-polig, 16 x 0,50 mm ² en 3 x 1,00 mm ² , lengte: 50 m

Tekeningen

schematekening

PUR/PVC zwart [PUR]

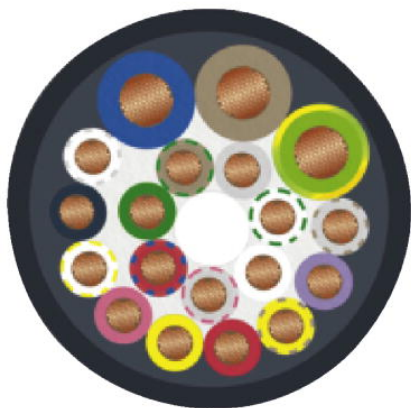

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden