


VS-PP-F-SCRJ

Artikelnummer: 1658121

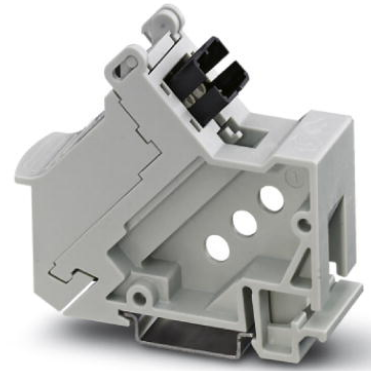

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1658121>

Patchpanel, SCRJ, railmontage, IP20, 1 steekplaats, busconnector/
busconnector, te gebruiken voor glasvezel, multimode glasvezel,
HCS- en polymeervezel

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	D552
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 134 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Mechanische gegevens

aantal polen	2
aantal steekplaatsen	1
stekerbeeld	SCRJ overeenkomstig DIN EN 50377-6-1
vezeltype	GOF, HCS, POF
diameter geleiderhuls	2,50 mm
steekcycli	≥ 500

kabelbuitendiameter	4,5 mm ... 8 mm
kleur	grijs
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-10 °C ... 60 °C

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PC-GF
materiaal geleiderhuls	zirkonia-keramiek
kleur geleiderhulshouder	wit
beschermklasse	IP20

Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets

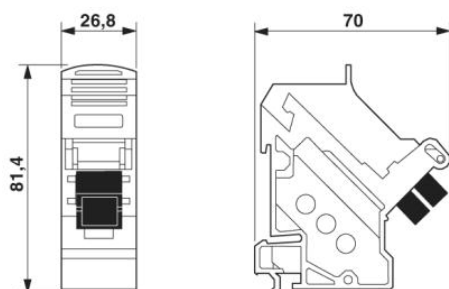

Patchpanel SCRJ

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden