


TMT 100 R

Artikelnummer: 0816605

De afbeelding toont de variant TMT 8 R

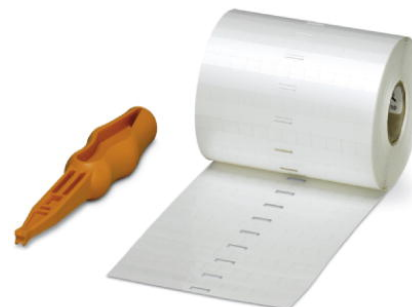

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0816605>

Codering voor klemmen, rol, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, niet geperforeerd, montagetechniek: vergrendelen in universele coderingsuitsparing, vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Schrijflak: 6,35 x 101,5 mm

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 107389
sales group	B105
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 97 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	6,35 mm
hoogte	6,4 mm
breedte (a)	101,5 mm
kleur	wit
materiaal basiselement	polyesterfolie

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	polyester
aantal afzonderlijke schildjes	1000
aantal afzonderlijke schildjes per regel	1

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
5145384	THERMOMARK-RIBBON 110	Druklint, lengte: 300000 mm, breedte: 110 mm, kleur: zwart
montage		
0816650	TMT TOOL	Montagegereedschap, rol, oranje, montagetechniek: vergrendelen in universele coderingsuitsparing, vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden