


## HC-D 25-AP-GY

Artikelnummer: 1660355

De afbeelding toont een variant van het artikel

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1660355>HEAVYCON-beschermplaat, voor wanduitsparingen van bouwvorm  
D25, dikte: 3,5 mm, grijs

### Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 021993
sales group	D030
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85472000
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 572 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

Opmerking	voor wanduitsparingen van bouwvorm D25
lengte	103 mm
hoogte	3,5 mm
printgatdiameter	4,5 mm
breedte	45 mm
materiaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
kleur	grijs
bouwvorm	D25

boorgatafstand horizontaal	86 mm
boorgatafstand verticaal	17,5 mm
binnenafmetingen uitsparing	24 x 74 mm

## Toelatingen



toelatingen

GOST


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

## Tekeningen

Maatschets

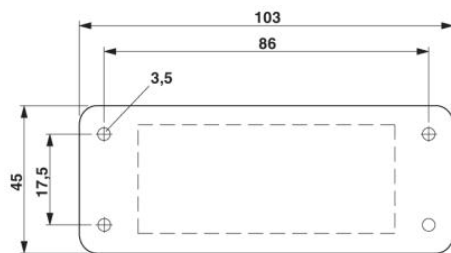

**Adresgegevens**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden