

HC-M-KV-T-M32

Artikelnummer: 1646201



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1646201>

Metalen kabelwartel met knikbeveiliging en trekontlasting,
schroefdraadlengte: 8 mm, afdichtingsbereik: 18 - 27 mm,
aansluitbereik: 20 - 30 mm SW 40, wartel: M32

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 941345
sales group	D092
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	74153300
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 557 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

materiaal wartel	messing, vernikkeld
materiaal wartelmoer	messing, vernikkeld
materiaal kabelafdichting	perbunan
materiaal O-ring	NBR
sleutelwijdte wartelmoer	41 mm
sleutelwijdte wartel	40 mm

schroefdraadsoort aansluitzijde	M32
lengte bevestigingsschroefdraad	8,00 mm
kabelbuitendiameter	18 mm ... 27 mm
afdichtingsbereik	18,00 mm ... 27,00 mm
aansluitbereik van de trekontlastingsbeugel	20,00 mm ... 30,00 mm
beschermklasse	IP65
kleur	zilverkleurig
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 80 °C

Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets

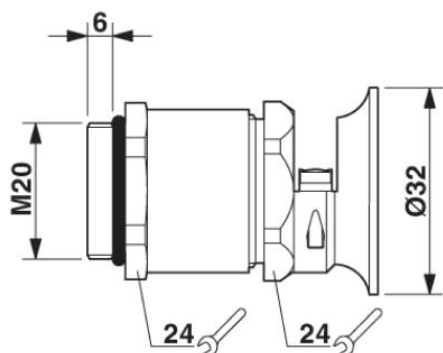

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden