


## SAC-5P-Y/2XFS VP SCO

Artikelnummer: 1546068

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1546068>Y-verdeler, 5-polig, rechte steker M12 SPEEDCON op 2 x rechte bus  
M12 SPEEDCON, parallelverdeler

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 124607
sales group	D116
VPE	5 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 107 (CAT-4-2013)

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

Opmerking	met middenafstand 18 mm, geschikt voor omspoten connectoren en niet-afgeschermdde, confectioneerbare connectoren met snijklemaansluittechniek QUICKON en een aansluitbereik van 0,14 mm <sup>2</sup> t/m 0,34 mm <sup>2</sup>
nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	60 V
aantal polen	5
overgangsweerstand	≤ 5 mΩ

isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C

### Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	A - standaard
middenafstand	18 mm
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP65 IP67
steekcycli	≥ 100
aandraaimoment	0,4 Nm (M12-connector)
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
materiaal handgreep	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
statusindicatie	Nee

### Gegevens kabel

Opmerking	met middenafstand 18 mm, geschikt voor omspoten connectoren en niet-afgeschermdde, confectioneerbare connectoren met snijklemaansluittechniek QUICKON en een aansluitbereik van 0,14 mm <sup>2</sup> t/m 0,34 mm <sup>2</sup>
-----------	---

### Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

## Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>beveiligings- en vergrendelingselementen</b>		
1560251	PROT-M12 FS	Afsluitkap M12 voor niet-gebruikte M12-stekers van sensor-/actorkabels, -inbouwconnectoren en I/O-modulen in het veld
1553129	PROT-MS SCO	Verslusseschraube M12 met SPEEDCON-Snellverriegelung für nicht belegte M12-Buchsen der Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder

## gereedschap

1208432	SAC BIT M12-D15	Reserve opzetstuk voor de montage van sensor-/actorkabels met M12-connector en voor M12-connectoren met QUICKCON-snelaansluittechniek, voor 4 mm-zeskantaandrijving
1208429	TSD 04 SAC	Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 0,4 Nm en 4 mm zeskantaandrijving voor M12-connectoren


## Tekeningen

### Maatschets

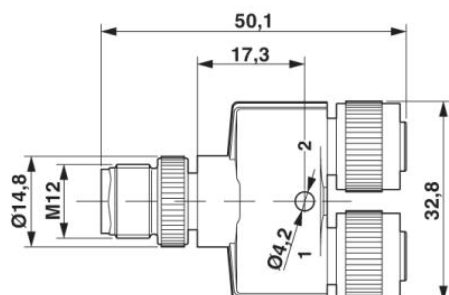


Stiftconnector M12 x 1, Y-verdeler

### schakelschema

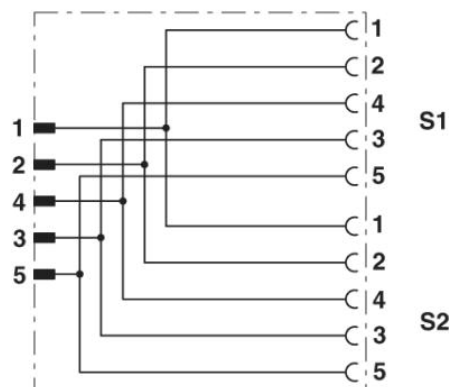


Contactbezetting van de M12-Y-verdelers

schematekening

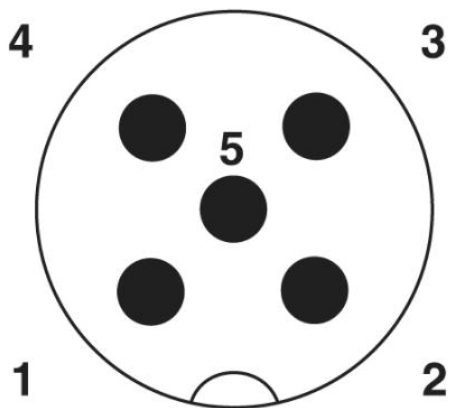


Poolschema steker M12, 5-polig, A-gepolariseerd, stiftzijde

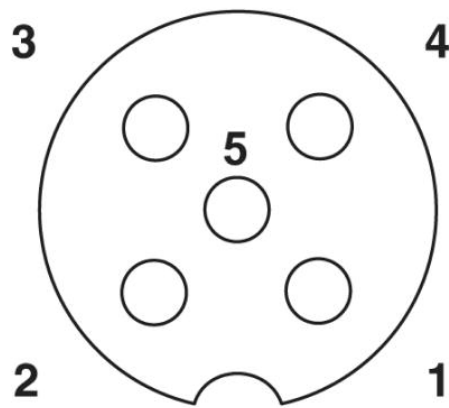

Poolschema bus M12, 5-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

Uitlijning poolschema's

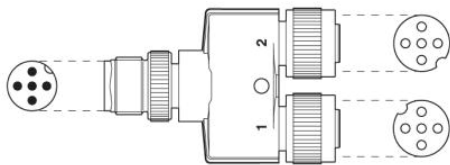

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden