

## HC-M-KV-Z-M32

Artikelnummer: 1646162



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1646162>

Metalen kabelwartel met trekontlastingsbeugel, schroefdraadlengte:  
8 mm, afdichtingsbereik: 18 - 27 mm, aansluitbereik: 19 - 30 mm, SW  
40, wartel: M32

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   | <br>4 017918 941307 |
| sales group           | D092                                                                                                   |
| VPE                   | 10 Pcs.                                                                                                |
| Douanetarief          | 74153300                                                                                               |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 557 (CAT-4-2013)                                                                                |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| materiaal wartel          | messing, vernikkeld |
| materiaal wartelmoer      | messing, vernikkeld |
| materiaal kabelafdichting | perbunan            |
| materiaal O-ring          | NBR                 |
| sleutelwijdte wartelmoer  | 42 mm               |
| sleutelwijdte wartel      | 40 mm               |

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| schroefdraadsoort aansluitzijde              | M32                   |
| kabelbuitendiameter                          | 18 mm ... 27 mm       |
| afdichtingsbereik                            | 18,00 mm ... 27,00 mm |
| aansluitbereik van de trekcontlastingsbeugel | 19,00 mm ... 27,00 mm |
| beschermklasse                               | IP65                  |
| kleur                                        | zilverkleurig         |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)               | -20 °C ... 80 °C      |

### Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

### Tekeningen

Maatschets

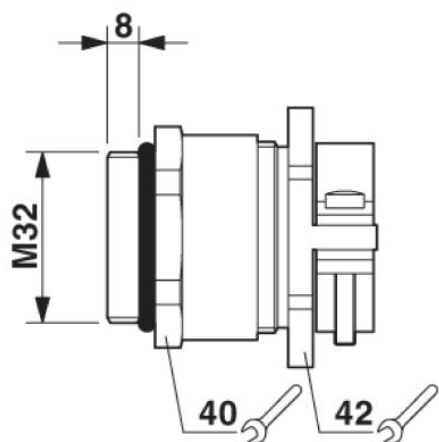

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden