

SACC-M12FS-4CON-PG 9-M

Artikelnummer: 1696439



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1696439>

Sensor-/actorsteker, bus, recht, 4-polig, M12, A-gepolariseerd,
schroefaansluiting, metalen rand, kabelwartel Pg9

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 484101
sales group	D121
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	250 V
aantal polen	4
overgangsweerstand	$\leq 8 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$

Algemene gegevens

polarisatie	A - standaard
-------------	---------------

overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
steekcycli	≥ 100
aandraaimoment	0,4 Nm (M12-rand)
	0,2 Nm (Schroefklemmen)
	0,8 Nm ... 1 Nm (wartelmoer)
	stiftcontactblok met wartelbehuizing tot aan de aanslag vast Schroeven
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	CuSnZn
materiaal contactblok	PA 66
materiaal handgreep	PBT
materiaal kartelmoer	zinkspluitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
aansluitmethode	schroefaansluiting
aderdoorsnede	0,25 mm ² ... 0,75 mm ²
aderdoorsnede AWG	24 ... 18
montage-instructie	De aders kunnen zowel met als zonder adereindhulzen worden aangesloten
kabelbuitendiameter	6 mm ... 8 mm
statusindicatie	Nee

Toelatingen



toelatingen


cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets

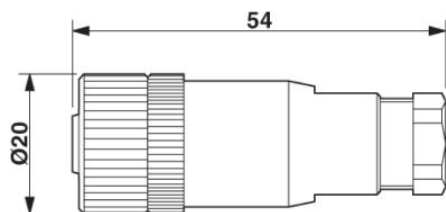

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden