


## C-BCI 1,5/2,8

Artikelnummer: 3240015

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240015>Vlakstiftkabelschoen, rood, 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>**Commerciële gegevens**

EAN	 4 046356 452632
sales group	B281
VPE	100 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 461 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

**Technische gegevens****Algemeen**

lengte (b)	28 mm
breedte (a)	2,8 mm
kleur	rood
striplengte	7 mm
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 105 °C
temperatuur kortstondig	120 °C
max. temperatuur langdurig	105 °C

toevoegingen	halogeenvrij
materiaal	koper
lang contactbereik	17,5 mm
lengte isolatiehuls (c)	10,5 mm
binnenafmeting isolatiekraag (d)	4 mm
materiaaldikte (g)	0,8 mm

## Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

## Tekeningen

Maatschets

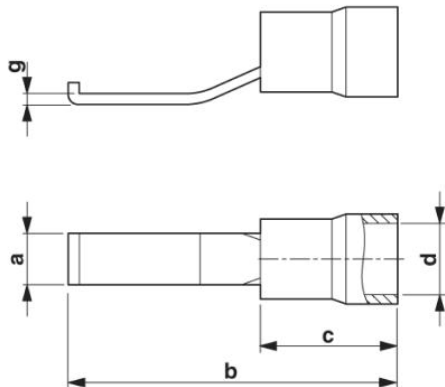

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden