

## SACC-MINMS-3CON-PG 9

Artikelnummer: 1521287



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1521287>

Sensor-/actorstekker, steker, recht, 3-polig, 7/8", schroefaansluiting,  
metalen rand, kabelwartel Pg9

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   | <br>4 017918 949747 |
| sales group           | D120                                                                                                  |
| VPE                   | 1 Pcs.                                                                                                |
| Douanetarief          | 85366990                                                                                              |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                                    |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                                    |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 27 (CAT-4-2013)                                                                                |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| nominale stroom bij 40 °C      | 12 A                           |
| nominale spanning              | 250 V                          |
| aantal polen                   | 3                              |
| overgangsweerstand             | $\leq 5 \text{ m}\Omega$       |
| isolatieweerstand              | $\geq 100 \text{ M}\Omega$     |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C (stekker/bus) |

#### Algemene gegevens

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| polarisatie                            | A - standaard                                                                        |
| overspanningscategorie                 | II                                                                                   |
| vervuilingsgraad                       | 3                                                                                    |
| beschermklasse                         | IP67                                                                                 |
| steekcycli                             | ≥ 100                                                                                |
| aandraaimoment                         | 0,8 Nm (7/8"-connectoren)<br>0,4 Nm (Schroefklemmen)<br>0,8 Nm ... 1 Nm (wartelmoer) |
|                                        | stiftcontactblok met wartelbehuizing tot aan de aanslag<br>vast Schroeven            |
| materiaal contact                      | CuZn                                                                                 |
| materiaal contactoppervlak             | Au                                                                                   |
| materiaal contactblok                  | PUR / PA 66                                                                          |
| materiaal handgreep                    | PBT                                                                                  |
| materiaal kartelmoer                   | zinkspuitgietwerk, vernikkeld                                                        |
| aansluitmethode                        | schroefaansluiting                                                                   |
| aderdoorsnede                          | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                         |
| aderdoorsnede AWG                      | 22 ... 16                                                                            |
| montage-instructie                     | De aders kunnen zowel met als zonder adereindhulzen worden<br>aangesloten            |
| kabelbuitendiameter                    | 6 mm ... 8 mm                                                                        |
| statusindicatie                        | Nee                                                                                  |
| striplengte van de mantel              | 30 mm                                                                                |
| striplengte van de afzonderlijke aders | 7 mm                                                                                 |

#### Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

## Toebehoren

Artikel Omschrijving Omschrijving

### beveiligings- en vergrendelingselementen


|         |                     |                                                                                         |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1430912 | PROT-MINFS-PA-CHAIN | Afsluitkap 7/8" van kunststof met bevestigingsband voor sensorkabels, voor 7/8"-stekers |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### gereedschap


|         |                       |                                                                                                                                                    |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1212512 | SAC BIT MIN-D25       | SAC-reserve opzetstuk, voor de montage van 7/8"-connectoren, met 4 mm zeskantaandrijving                                                           |
| 1212597 | TSD 08 SAC            | Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 0,8 Nm, met 4 mm-zeskant voor de opname van SAC-bits, 2-componentengreep, voor extra grip |
| 1212224 | TSD-M 1,2NM           | Momentschroevendraaier, nauwkeurigheid volgens EN ISO 6789, instelbaar van 0,3 - 1,2 Nm                                                            |
| 1212600 | TSD-M SAC-BIT ADAPTER | Adapter-bit, voor TSD-M...momentgereedschap, E6,3-1/4"-aandrijving, met 4 mm-zeskant voor de opname van SAC-bits                                   |

## Tekeningen

### functietekening

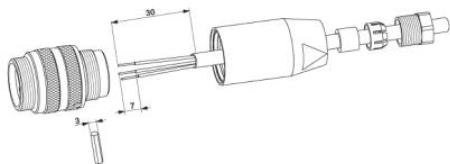


### Maatschets

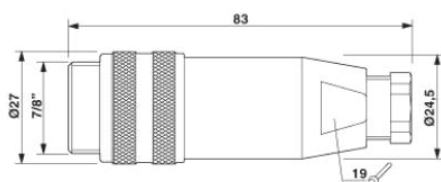

Steker 7/8"-16UNF, recht, Pg9

schematekening

Poolschema steker 7/8"-16UNF, 3-polig, aanzicht stiftzijde

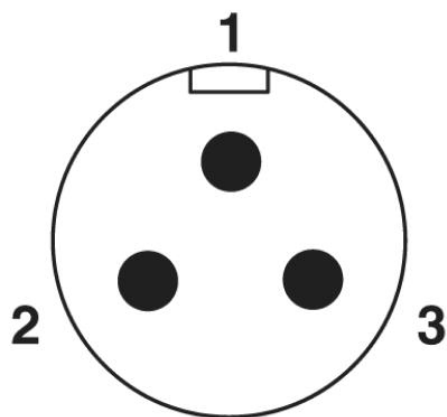

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden