

# SACC-E-M8MS-8CON-M10/0,5

Artikelnummer: 1424232



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1424232>

Sensor-/actorinbouwstiftconnector, 8-polig, M8, voorwand-/schroefmontage met M10-bevestigingsschroefdraad, met 0,5 m TPE-litzendraad, 8 x 0,14 mm<sup>2</sup>

## Commerciële gegevens

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   | <br>4 046356 712446 |
| sales group           | D125                                                                                                   |
| VPE                   | 1 Pcs.                                                                                                 |
| Douanetarief          | 85366990                                                                                               |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 225 (CAT-2-2013)                                                                                |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

## Technische gegevens

### Algemene gegevens

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| nominale stroom bij 40 °C      | 1,5 A                          |
| nominale spanning              | 30 V                           |
| aantal polen                   | 8                              |
| overgangsweerstand             | ≤ 3 mΩ                         |
| isolatieweerstand              | ≥ 100 MΩ                       |
| kabellengte                    | 0,5 m                          |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C (stekker/bus) |

#### Algemene gegevens

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| normen / bepalingen        | M8-connector IEC 61076-2-104  |
| polarisatie                | A - standaard                 |
| overspanningscategorie     | II                            |
| vervuilingsgraad           | 3                             |
| beschermklasse             | IP67                          |
| materiaal contact          | Cu-legering                   |
| materiaal contactoppervlak | Au                            |
| materiaal contactblok      | PA 66                         |
| materiaal kartelmoer       | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| montagetechniek            | voorwandmontage M10           |
| aansluitmethode            | afzonderlijke litzendraden    |
| statusindicatie            | Nee                           |

#### Gegevens kabel

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| kabeltype                      | PVC-litzendraad                                   |
| AWG signaalleiding             | 26                                                |
| aderkleuren                    | wit, bruin, groen, geel, grijs, rose, blauw, rood |
| materiaal aderisolatie         | PVC                                               |
| materiaal aders                | vertinde Cu-litzendraad                           |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C (kabel, vaste montage)           |

#### Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


#### Toebehoren

| Artikel        | Omschrijving  | Omschrijving                    |
|----------------|---------------|---------------------------------|
| <b>montage</b> |               |                                 |
| 1504071        | SACC-E-MU-M 8 | Vlakke moer met M8-schroefdraad |

## Tekeningen


### Maatschets

Montagewand met doorgaande boring

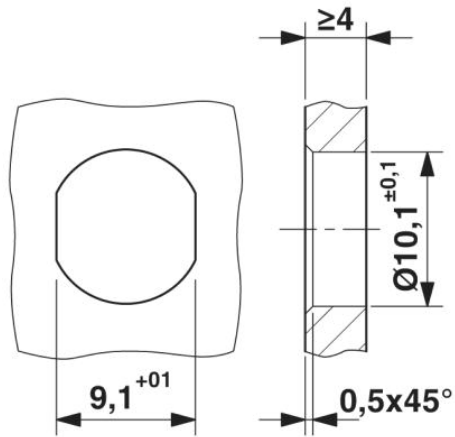

### schematekening

Poolschema M8-stiftconnector, 8-polig, aanzicht stiftzijde

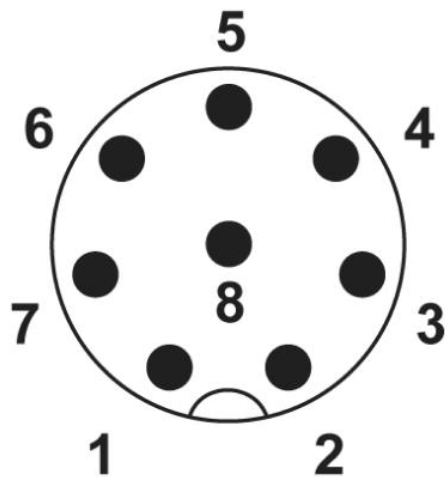

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden