


HC-D 25-I-CT-F

Artikelnummer: 1584402

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1584402>

HEAVYCON-buscontactblok, serie D25, 25-polig, crimpaansluiting

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 142663
sales group	D001
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 421 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

Opmerking	Voor HEAVYCON-behuizingen van bouwvorm HC-D25, crimpcontacten CK1,6-ED (crimpcontacten niet bij de levering inbegrepen)
aansluittechniek	crimpaansluiting
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming)
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III

bouw- en testvoorschriften	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352
aantal polen	25+PE
steekcycli	≥ 500
bouwworm	D25
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
aansluitdoorsnede	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
aansluitdoorsnede AWG	26 ... 14
striplengte van de afzonderlijke aders	8 mm
	6 mm (2,5 mm ²)
montage-instructie	- De toepassing van de polarisatiestiften HC-CST (1676857) en polarisatiebussen HC-CBU (1676860) is voorgeschreven
	Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden ingestoken

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	Ag (alternatief Au)
materiaal contactblok	PA

Elektrische gegevens

nominale spanning (III/3)	250 V
test-stootspanning	4 kV
nominale stroom	10 A

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
1645888	CK1,6-ED-BB	Blindbus voor contactdragers met gedraaide CK 1,6-ED...-buscontacten
1584868	HC-A-PES	PE-schroef voor contactblokken van serie A
1772722	HC-CB	Polarisatiebout, maakt onverwisselbaar steken van maximaal zes connectoren met een gelijk aantal polen mogelijk
1676860	HC-CBU	Polarisatiebus, voor de polarisatie van maximaal 16 connectoren
1676857	HC-CST	Polarisatiestift, voor de polarisatie van maximaal 16 connectoren
1604023	HC-SMR-D25	HEAVYCON-connectormontageraam, voor contactblokken van bouwvorm D25
1884869	VC-EW 1,6	Demontagegereedschap, voor gedraaide en gestanste CK- 1,6-...-contacten
gereedschap		
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Crimptang voor gedraaide contacten CK 1,6 ED... en CK 2,5 ED...


Tekeningen

diagram


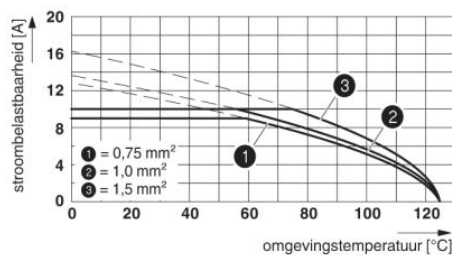


Deratingcurve: bouwserie HC-D...C

Maatschets

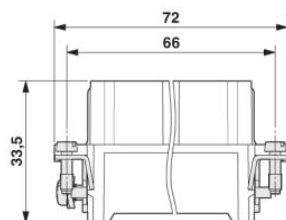



Buscontactblok

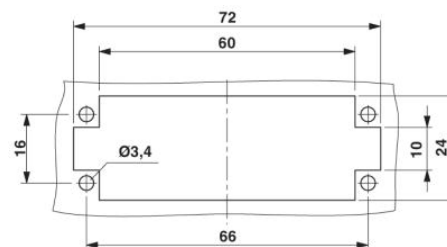 

montage-uitsparing

schematekening

Poolschema aansluitzijde: links stift - rechts bus

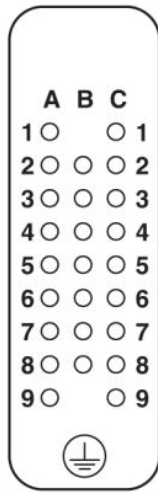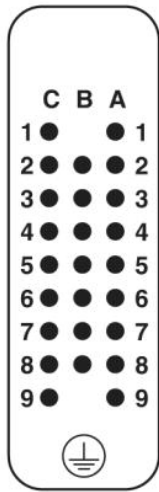

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden