

HC-NPT-3/4-M25

Artikelnummer: 1686850

De afbeelding toont de variant HC-NPT-1/2-M20



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1686850>

NPT-adapter, IP68, tot 5 bar, incl. O-ringafdichting, 3/4" op M25

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	D290
VPE	25 Pcs.
Douanetarief	74199990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 559 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

materiaal	messing vernikkeld
materiaal O-ring	NBR
schroefdraadsoort aansluitzijde	M25
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 80 °C

Toelatingen



toelatingen


GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets

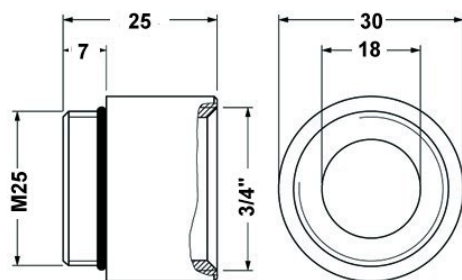

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden