

# CK1,0-ED-1,0ST AU

Artikelnummer: 1409082

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1409082>

Gedraaid 1,0 mm-crimpcontact, enkelvoudig stiftcontact,  
aderdoorsnede 0,14 - 1,0 mm<sup>2</sup>, verguld

## Commerciële gegevens

EAN	
sales group	D090
VPE	100 Pcs.
Douanetarief	85389099
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 53 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

## Technische gegevens

### Algemene gegevens

Opmerking	voor HC-MOT-AFL-SET
aansluittechniek	crimpaansluiting
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
steekcycli	≥ 100
aansluitdoorsnede	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>
aansluitdoorsnede AWG	26 ... 18
striplengte van de afzonderlijke aders	4,5 mm

### Materiaal

materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld

### Toelatingen

toelatingen


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

### Tekeningen

Maatschets

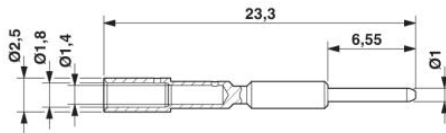

Maatschets

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden